

N05204




NAMUR規格スイッチングアンプ

NV0201 20-30VDC,RL

廃止品 - 参考資料

代替品: N0533A

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

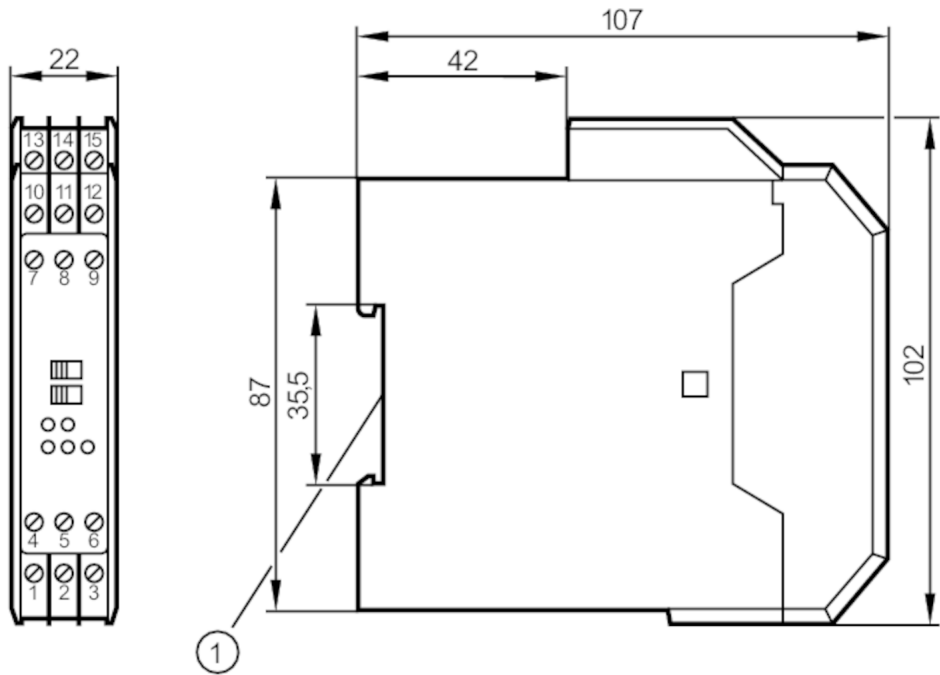

1 DINレール取付け



アプリケーション

アプリケーション

断線監視 断線監視

電氣的仕様

入力電源電圧範囲 [%]

-15~20

使用電源電圧範囲 [V]

DC 20~30

チャンネル数

2

出力

電気仕様

リレー

リレー出力開閉電流

5 A, AC 250 V / 100 VA

応答周波数 (DC) [Hz]

20

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]

-20~60

保護構造

IP 30

保護構造 端子

IP 20

試験 / 認証

認定

PTB Ex-95.C.2142X

