


O2D933



照明ユニット

Dome Light 130 CY RD/ US

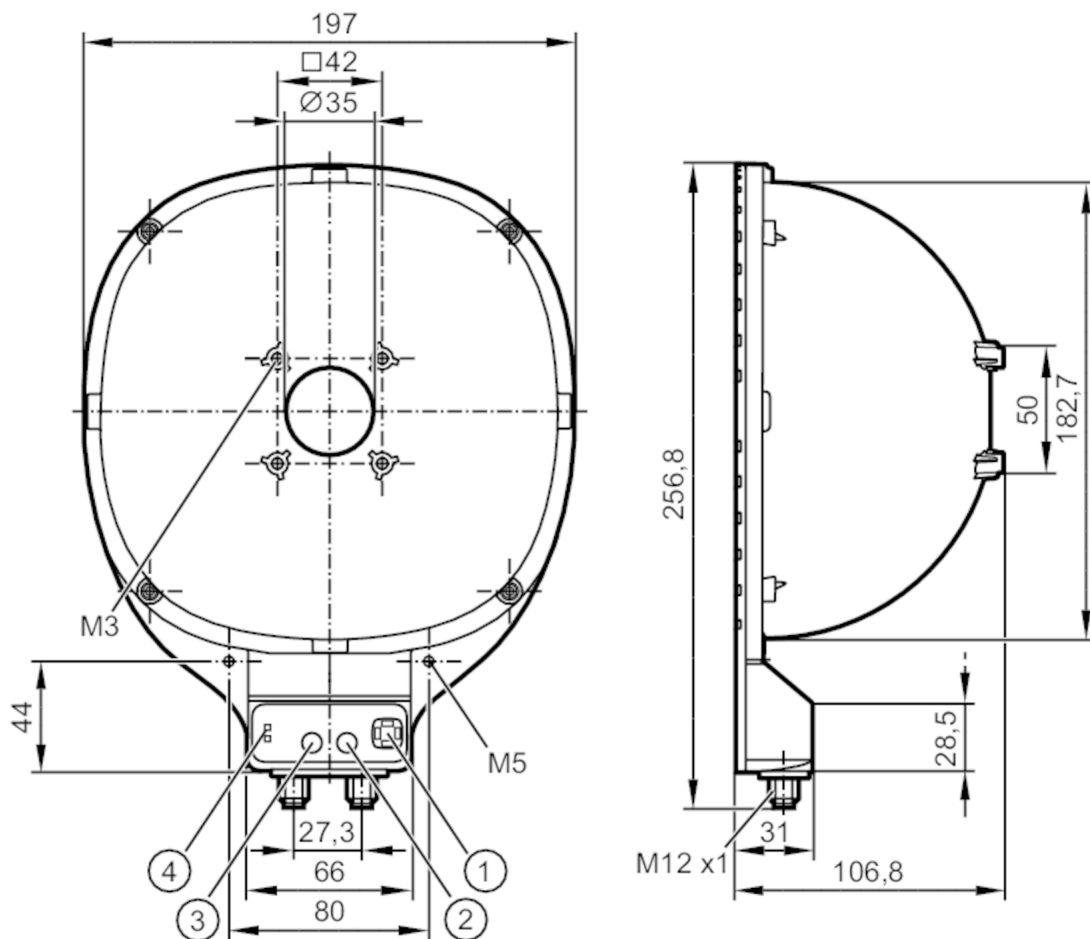

- 1 LED灯、LED セグメント
- 2 押しボタン Segment
- 3 押しボタン Colour
- 4 LED 動作状態



製品特性

光源 赤色光, シアン光

アプリケーション

照明部分 [mm] 130 x 130

形状 ドーム

動作モード 標準光度 (連続稼働可能), 強光度 (パルス式)

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] DC 24

消費電流 [mA] 連続モード時: 460, 強光モード時: 3420

保護クラス III, (PELV)

光源 赤色光, シアン光

入力 / 出力

入力数 / 出力数 デジタル入力: 1

入力

トリガー 24 V PNP/NPN, 外部




照明ユニット
Dome Light 130 CY RD/ US

デジタル入力		1
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-10～40
保存温度	[°C]	-20～60
保護構造		IP 65
試験 / 認証		
光生物学的安全性	リスクグループ 1, (DIN EN 62471)	
機械的仕様		
重量	[g]	817.35
外形寸法	[mm]	256.8 x 197 x 106.7
材質	外装: アルミニウム 黒: アルマイト加工, 保護カバー: ABS樹脂	
締付トルク	[Nm]	0.5～1.5
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 緑
	強光モード時	1 x LED, 赤
	LED灯、LED セグメント	1 x LED, 白
備考		
梱包数	1 個	

電気接続 - パラメータ設定

コネクタ式: M12, コーディング: A

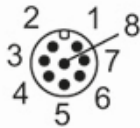

- | | |
|----|------------------|
| 1: | 強光モード時 |
| 2: | 色 2 |
| 3: | GND |
| 4: | LED灯、LED セグメント 1 |
| 5: | LED灯、LED セグメント 2 |
| 6: | LED灯、LED セグメント 3 |
| 7: | LED灯、LED セグメント 4 |
| 8: | 無効化ボタン |


O2D933



照明ユニット
Dome Light 130 CY RD/ US

電気接続・電源

コネクタ式: M12, コーディング: A

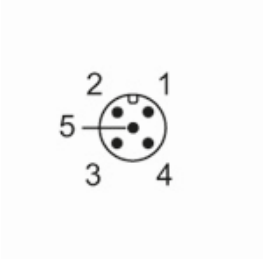

- | | |
|----|------------|
| 1: | U+ |
| 2: | トリガー入力 NPN |
| 3: | GND |
| 4: | トリガー入力 PNP |
| 5: | 調光 |