


O2D940



照明ユニット

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

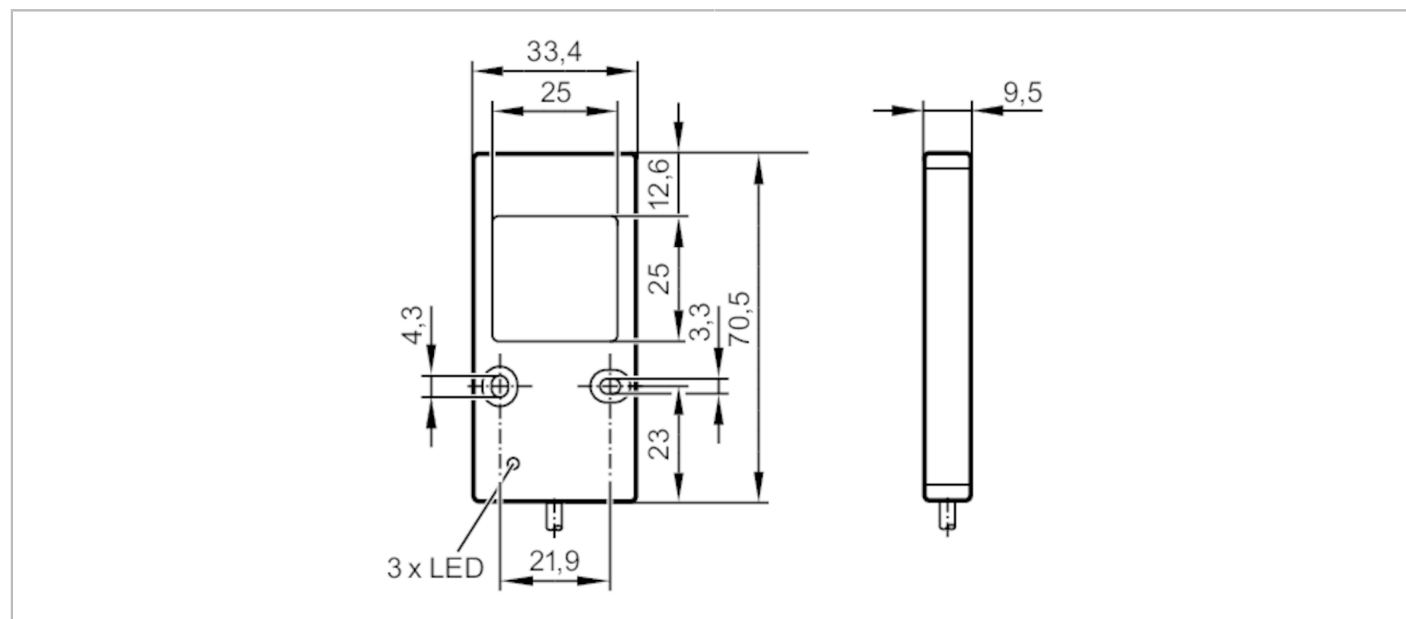

製品特性	
光源	赤色光
アプリケーション	
特長	金メッキ接点
照明部分 [mm]	25 x 25
形状	バックライト
動作モード	常灯またはパルス点灯
電氣的仕様	
入力電源電圧範囲 [%]	-10~10
使用電源電圧範囲 [V]	DC 24
消費電流 [mA]	< 80
保護クラス	III
光源	赤色光
波長 [nm]	617
入力	
トリガー	5...24 V
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-10~50
保護構造	IP 54
温度保護、過熱保護	有, (> 50 °C)
試験 / 認証	
光生物学的安全性	危険度免除グループ, (EN 62471)
MTTF [年]	310
機械的仕様	
重量 [g]	162.6
外形寸法 [mm]	70.5 x 33.4 x 9.5

O2D940



照明ユニット

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

材質	アルミニウム
レンズ材質	ガラス

ディスプレイ / パーツ

表示	照明状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
	過温 / 過負荷	1 x LED, 赤

備考

梱包数	1 個
-----	-----


電気接続

ケーブル: 0.30 m, PUR

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続

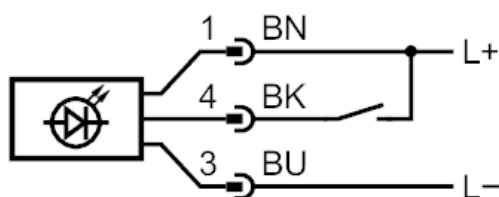

1	L +
3	L -
4	トリガー
芯線色:	
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青