


# O2D942



## 照明ユニット

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US

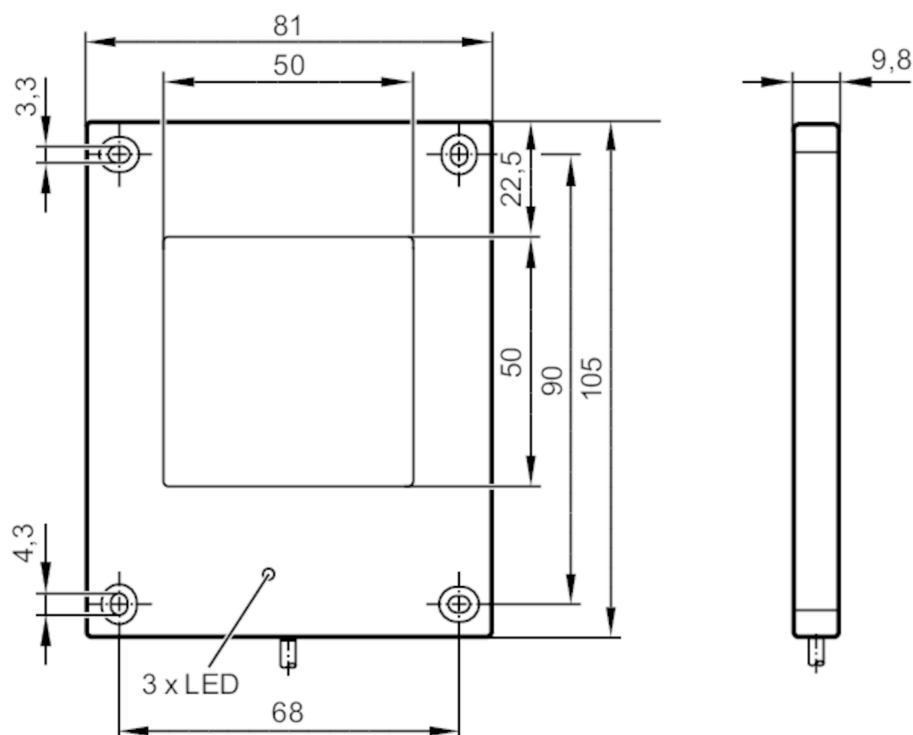

| 製品特性     |      |            |
|----------|------|------------|
| 光源       |      | 赤色光        |
| アプリケーション |      |            |
| 特長       |      | 金メッキ接点     |
| 照明部分     | [mm] | 50 x 50    |
| 形状       |      | バックライト     |
| 動作モード    |      | 常灯またはパルス点灯 |
| 電氣的仕様    |      |            |
| 入力電源電圧範囲 | [%]  | -10~10     |
| 使用電源電圧範囲 | [V]  | DC 24      |
| 消費電流     | [mA] | < 205      |
| 保護クラス    |      | III        |
| 逆接続保護    |      | 有          |
| 光源       |      | 赤色光        |
| 波長       | [nm] | 617        |
| 入力       |      |            |
| トリガー     |      | 5...24 V   |
| 使用環境条件   |      |            |
| 使用周囲温度   | [°C] | -10~50     |
| 保護構造     |      | IP 54      |

# O2D942



## 照明ユニット

BACKLIGHT 50X50 RT/0,3M/US

|           |              |
|-----------|--------------|
| 温度保護、過熱保護 | 有, (> 50 °C) |
|-----------|--------------|

### 試験 / 認証

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 光生物学的安全性 | 危険度免除グループ, (EN 62471) |
| MTTF [年] | 308                   |

### 機械的仕様

|           |                |
|-----------|----------------|
| 重量 [g]    | 264.4          |
| 外形寸法 [mm] | 105 x 81 x 9.8 |
| 材質        | アルミニウム         |
| レンズ材質     | ガラス            |

### ディスプレイ / パーツ

|    |          |             |
|----|----------|-------------|
| 表示 | 照明状態     | 1 x LED, 黄色 |
|    | 動作       | 1 x LED, 緑  |
|    | 過温 / 過負荷 | 1 x LED, 赤  |

### 備考

|     |     |
|-----|-----|
| 梱包数 | 1 個 |
|-----|-----|


### 電気接続

ケーブル: 0.30 m, PUR

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



### 接続

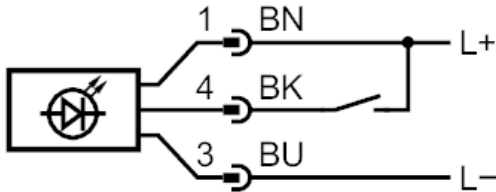

|      |      |
|------|------|
| 1    | L +  |
| 3    | L -  |
| 4    | トリガー |
|      | 芯線色: |
| BK = | 黒    |
| BN = | 茶    |
| BU = | 青    |