


O2D943



照明ユニット

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

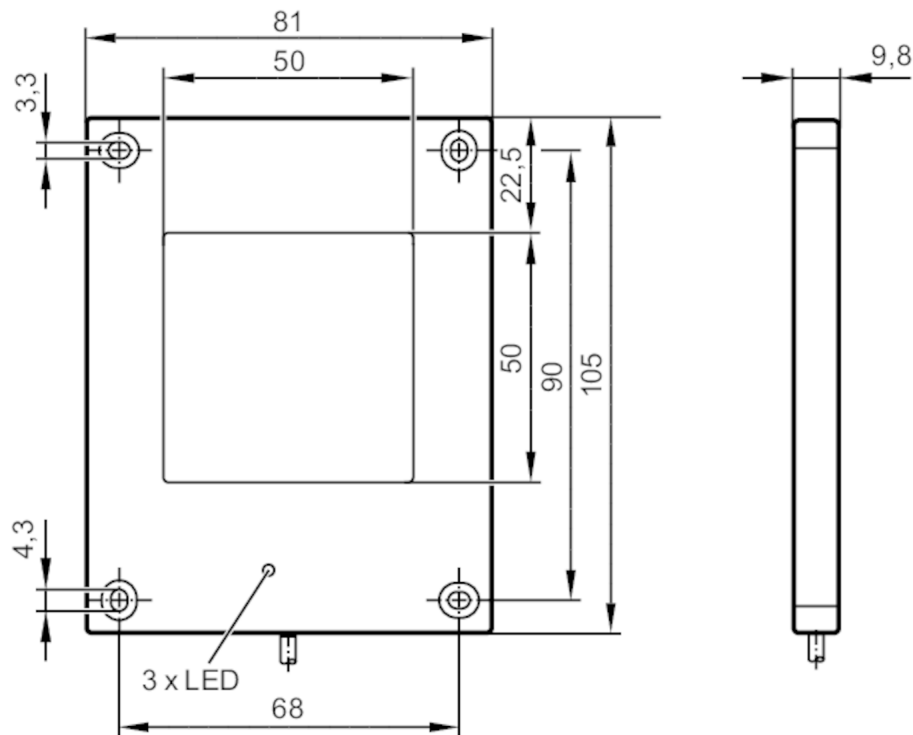

製品特性		
光源		赤外線
アプリケーション		
特長		金メッキ接点
照明部分	[mm]	50 x 50
形状		バックライト
動作モード		常灯またはパルス点灯
電氣的仕様		
入力電源電圧範囲	[%]	-10~10
使用電源電圧範囲	[V]	DC 24
消費電流	[mA]	< 325
保護クラス		III
逆接続保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	875
入力		
トリガー		5...24 V
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-10~50
保護構造		IP 54

O2D943



照明ユニット

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

温度保護、過熱保護	有, (> 50 °C)
-----------	--------------

試験 / 認証

光生物学的安全性	危険度免除グループ, (EN 62471)
MTTF [年]	309

機械的仕様

重量 [g]	264.4
外形寸法 [mm]	105 x 81 x 9.8
材質	アルミニウム
レンズ材質	ガラス

ディスプレイ / パーツ

表示	照明状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
	過温 / 過負荷	1 x LED, 赤

備考

梱包数	1 個
-----	-----


電気接続

ケーブル: 0.30 m, PUR

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ



接続

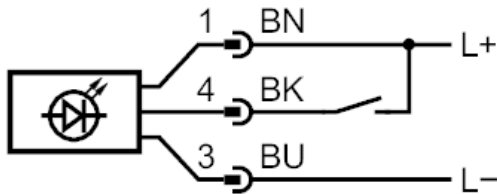

1	L +
3	L -
4	トリガー
	芯線色:
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青