


O2D944



照明ユニット

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

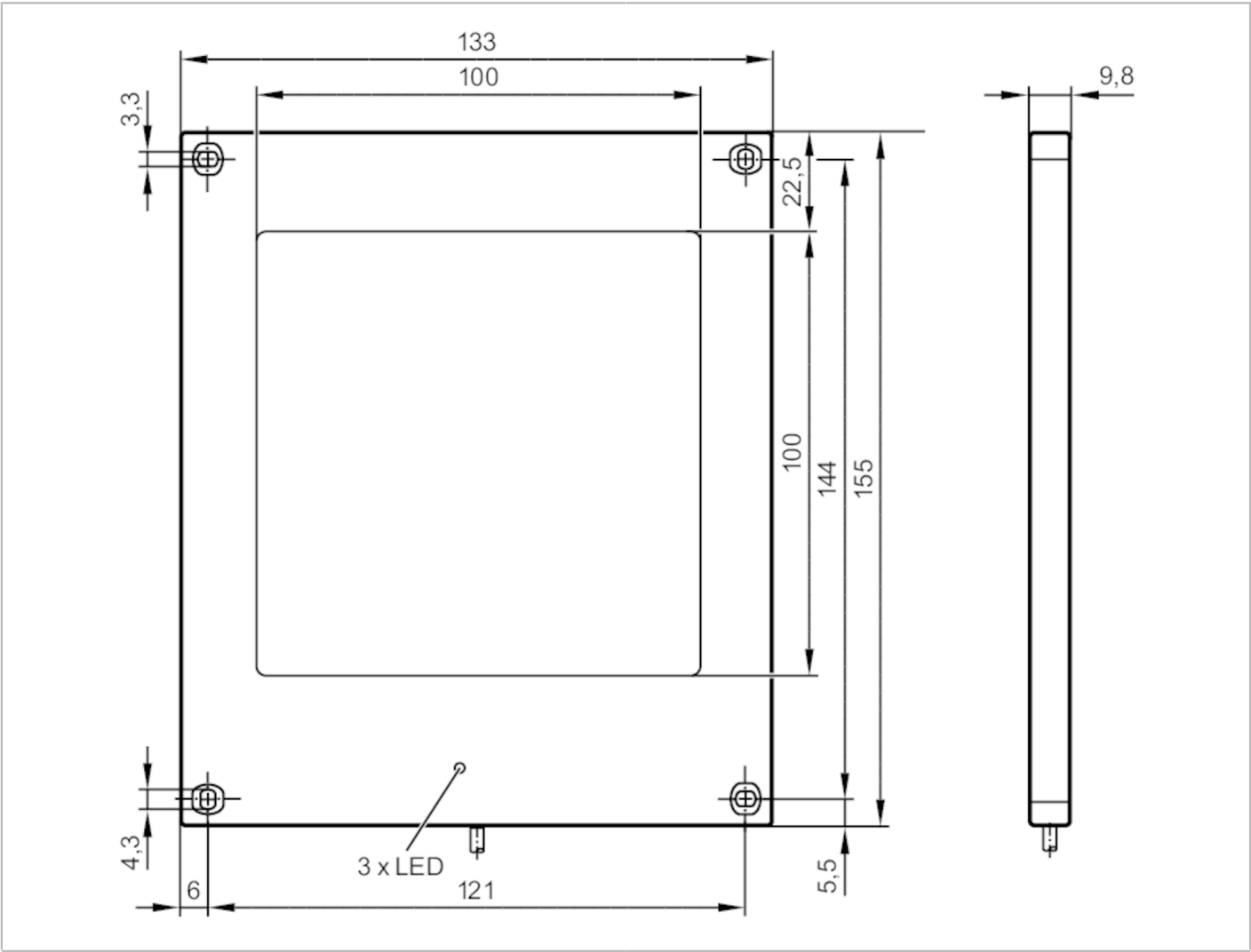

製品特性

光源	赤色光
----	-----

アプリケーション

特長	金メッキ接点
照明部分 [mm]	100 x 100
形状	バックライト
動作モード	常灯またはパルス点灯

電氣的仕様

入力電源電圧範囲 [%]	-10~10
使用電源電圧範囲 [V]	DC 24
消費電流 [mA]	< 410
保護クラス	III
逆接続保護	有
光源	赤色光
波長 [nm]	617



照明ユニット

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

入力		
トリガー		5...24 V
出力		
過負荷保護回路		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-10~50
保護構造		IP 54
温度保護、過熱保護		有, (> 50 °C)
試験 / 認証		
光生物学的安全性		危険度免除グループ, (EN 62471)
MTTF	[年]	292
機械的仕様		
重量	[g]	450.1
外形寸法	[mm]	155 x 133 x 9.8
材質		アルミニウム
レンズ材質		ガラス
ディスプレイ / パーツ		
表示	照明状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
	過温 / 過負荷	1 x LED, 赤
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 0.3 m, PUR		
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ		
		


O2D944



照明ユニット

BACKLIGHT 100X100 RT/0,3M/US

接続

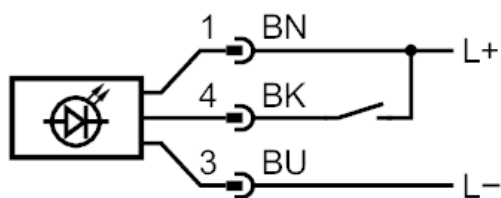

1	L +
3	L -
4	トリガー
	芯線色：
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青