


OA0126



透過型光電センサ 投光器
OAS-000A

廃止品 - 参考資料

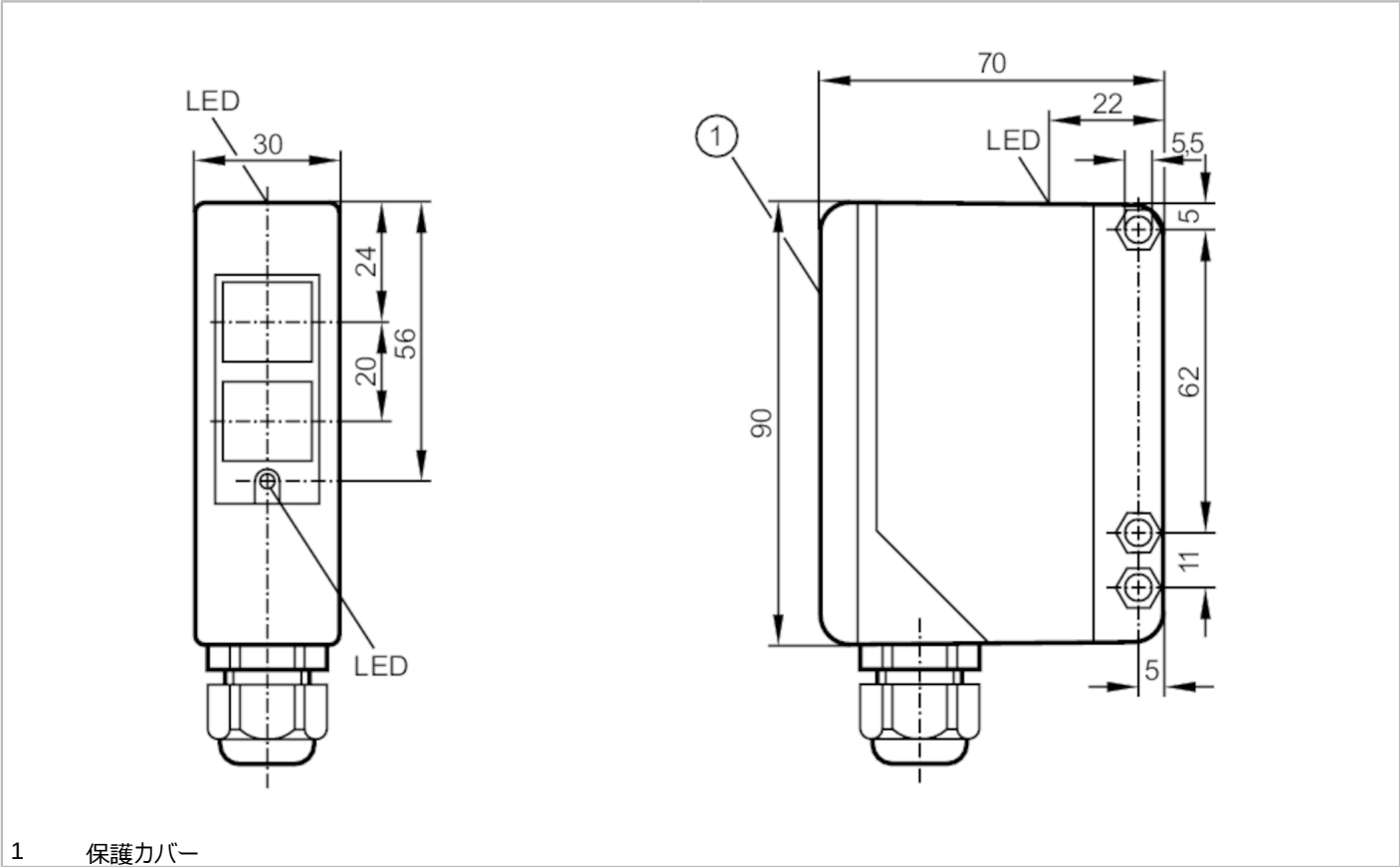

製品特性		
光源		赤外線
外装		角形
アプリケーション		
検出原理		透過型
電氣的仕様		
周波数 (AC)	[Hz]	47～63
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC 20～250
消費電力	[VA]	3.5
保護クラス		II
光源		赤外線
波長	[nm]	880
出力		
短絡保護		—
過負荷保護回路		—
監視範囲		
投光器 / 受光器		投光器
検出距離	[m]	< 25
感度調整		—



透過型光電センサ 投光器

OAS-000A

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～60
保護構造		IP 65
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
重量	[g]	0.294
外装		角形
外形寸法	[mm]	90 x 30 x 70
材質		PPO (変性)
レンズ材質		PMMA
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 緑
アクセサリ		
付属品		L型固定金具 調整ドライバー
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
端子: ~1.5 mm ² , ケーブル外被: Ø 4.5~10 mm, ケーブルグランド: M16 X 1.5		
接続		

