


OA3513



透過型光電センサ 投光器  
OAS-000A/LS500L/25M

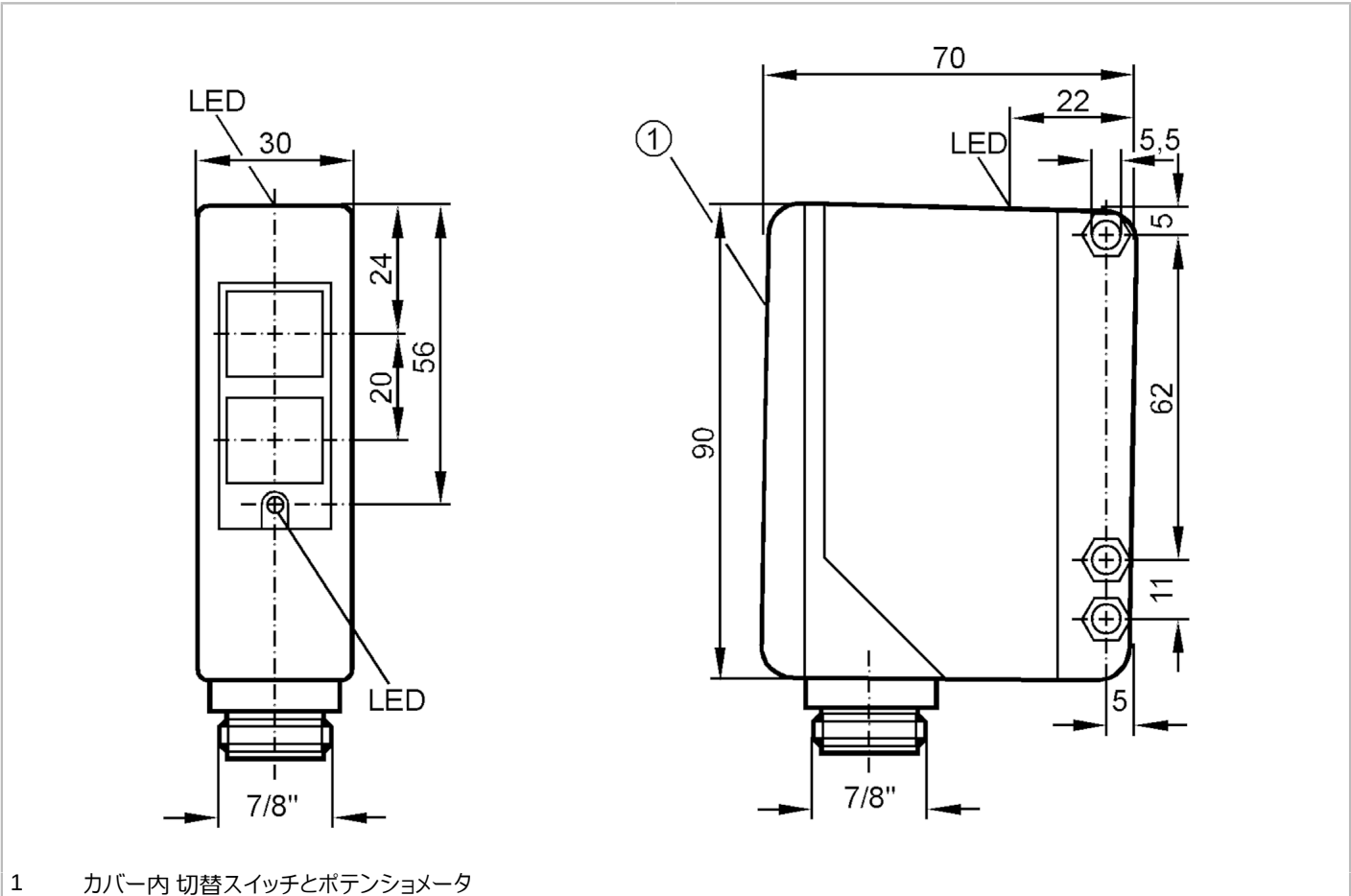

| 製品特性      |      |              |
|-----------|------|--------------|
| 外装        |      | 角形           |
| アプリケーション  |      |              |
| 検出原理      |      | 透過型          |
| 電氣的仕様     |      |              |
| 周波数 (AC)  | [Hz] | 47～63        |
| 使用電源電圧範囲  | [V]  | AC/DC 20～250 |
| 消費電力      | [VA] | 3.5          |
| 保護クラス     |      | II           |
| 出力        |      |              |
| 短絡保護      |      | —            |
| 過負荷保護回路   |      | —            |
| 監視範囲      |      |              |
| 投光器 / 受光器 |      | 投光器          |
| 検出距離      | [m]  | 25           |
| 感度調整      |      | 有            |
| 使用環境条件    |      |              |
| 使用周囲温度    | [°C] | -25～60       |
| 保護構造      |      | IP 65        |

# OA3513



## 透過型光電センサ 投光器

OAS-000A/LS500L/25M

### 機械的仕様

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| 重量    | [g]  | 335.658      |
| 外装    |      | 角形           |
| 外形寸法  | [mm] | 90 x 30 x 70 |
| 材質    |      | PBT          |
| レンズ材質 |      | PMMA         |
| レンズ位置 |      | サイドレンズ型      |

### ディスプレイ / パーツ

|    |    |            |
|----|----|------------|
| 表示 | 動作 | 1 x LED, 赤 |
|----|----|------------|

### アクセサリ


|     |                   |
|-----|-------------------|
| 付属品 | L型固定金具<br>調整ドライバー |
|-----|-------------------|

### 備考

|     |     |
|-----|-----|
| 梱包数 | 1 個 |
|-----|-----|

### 電気接続

コネクタ式: 1 x 7/8", コーディング: A

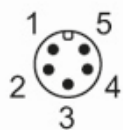

### 接続

