


OA5204



透過型光電センサ 投光器
OAS-00KG

廃止品 - 参考資料

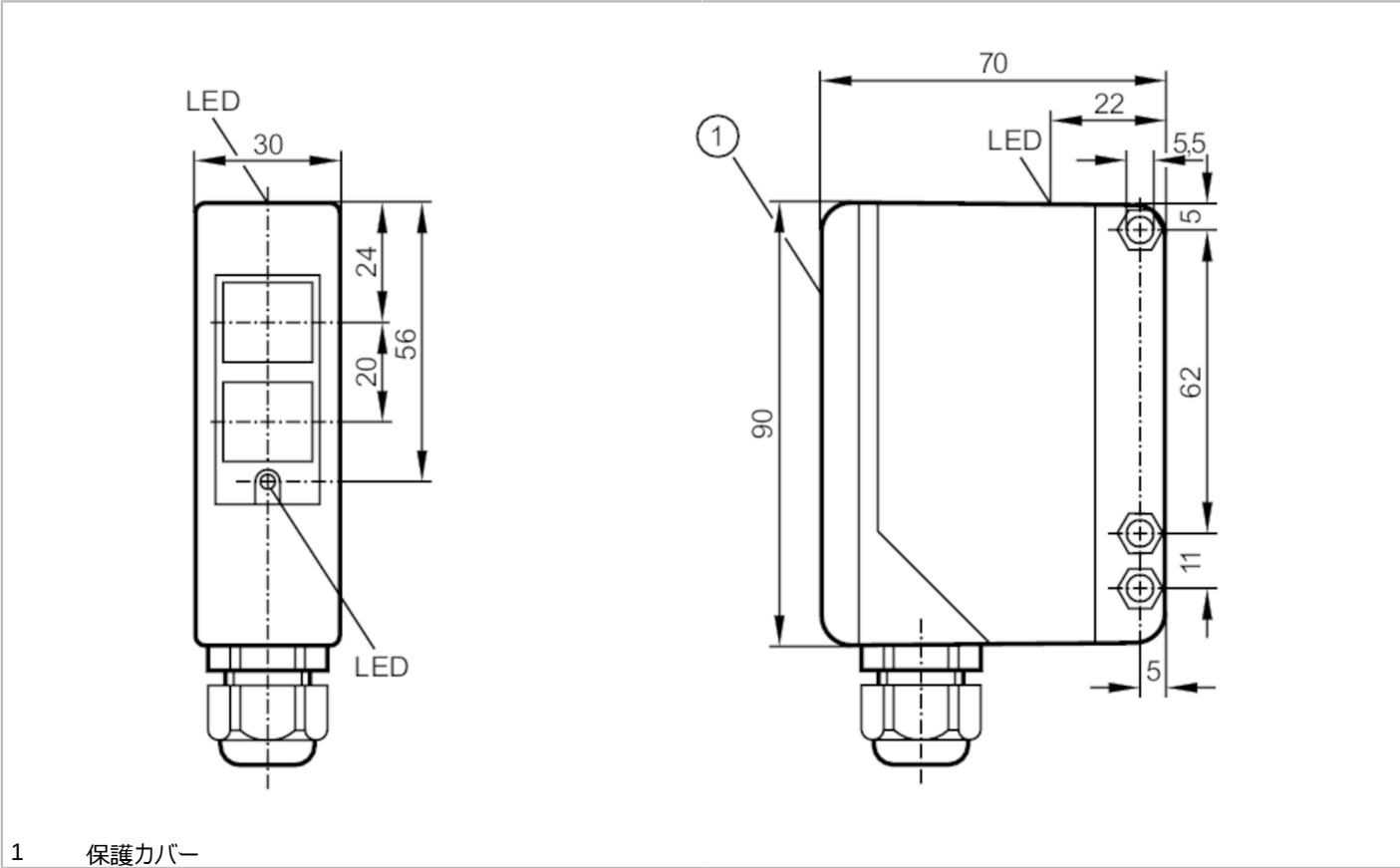


製品特性		
光源		赤外線
外装		角形
アプリケーション		
検出原理		透過型
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～36
消費電流	[mA]	< 50
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	880
出力		
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
投光器 / 受光器		投光器
検出距離	[m]	< 25
感度調整		—

OA5204



透過型光電センサ 投光器
OAS-00KG

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～60
保護構造		IP 65
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装		角形
外形寸法	[mm]	90 x 30 x 70
材質		PPO (変性)
レンズ材質		PMMA
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 緑
アクセサリ		
付属品		L型固定金具 調整ドライバー
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
端子: ~1.5 mm ²		
接続		

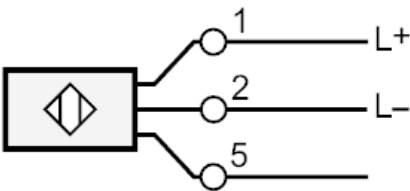

5 テスト