


OGS380



透過型光電センサ 投光器
OGS-00KG/US/V4A/CUBE

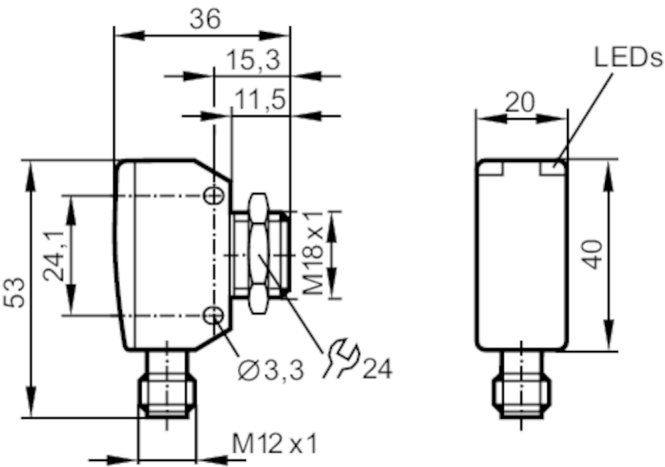

投光部: 下部レンズ
受光部: 上部レンズ



製品特性		
光源		赤色光
外装		角型 M18ねじ接続
アプリケーション		
検出原理		透過型
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
消費電流	[mA]	20
保護クラス		III
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	624
監視範囲		
投光器 / 受光器		投光器
検出距離	[m]	< 15
感度調整		—
スポット径	[mm]	800
スポット径参考値		検出距離最大時
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	1011
機械的仕様		
重量	[g]	78

OGS380



透過型光電センサ 投光器

OGS-00KG/US/V4A/CUBE

外装	角型 M18ねじ接続
外形寸法 [mm]	53 x 20 x 36
ねじ規格	M18 x 1
材質	ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), PEI
レンズ材質	PEI
レンズ位置	サイドレンズ型

ディスプレイ / パーツ

表示	動作	1 x LED, 緑
----	----	------------

アクセサリ

付属品	ロックナット: 1, ステンレス
-----	------------------

備考

備考	cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。
梱包数	1 個

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

