


OG5018

ファイバアンプ

OGF-HPKG



廃止品 - 参考資料

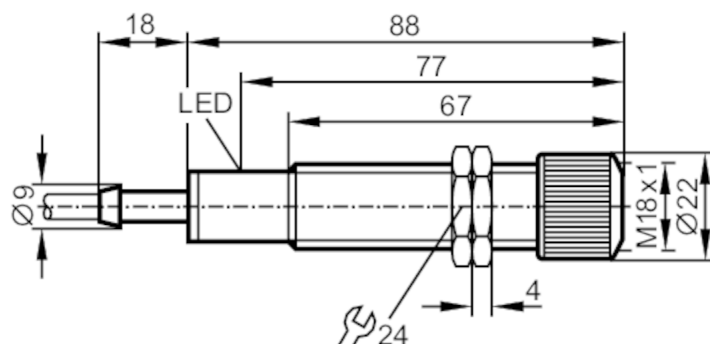

製品特性

光源	赤外線
外装	ねじ切り形

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~55
消費電流	[mA]	< 30
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤外線
波長	[nm]	880

出力

電気仕様		PNP
出力機能		入光時ON
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	160
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

監視範囲

検出距離	[m]	< 0.08, (透過型)
検出距離	[mm]	< 15, (拡散反射型光電センサ)

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~80
保護構造		IP 65

試験 / 認証

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB

機械的仕様


外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M18 x 1 / L = 88

OG5018



ファイバアンプ
OGF-HPKG

ねじ規格	M18 x 1	
材質	真鍮 ニッケルメッキ	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品	ロックナット: 2	
	取付けナット	
備考		
備考	入光時ON 透過型ファイバーケーブルのNC出力	
	拡散反射型ファイバーケーブルのNO出力	
梱包数	1 個	
電気接続		
ケーブル: 2 m, PVC, 3 x 0.5 mm ²		
接続		

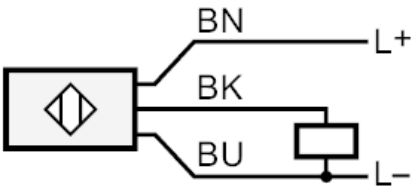

	芯線色:
BN =	茶
BU =	青
BK =	黒