


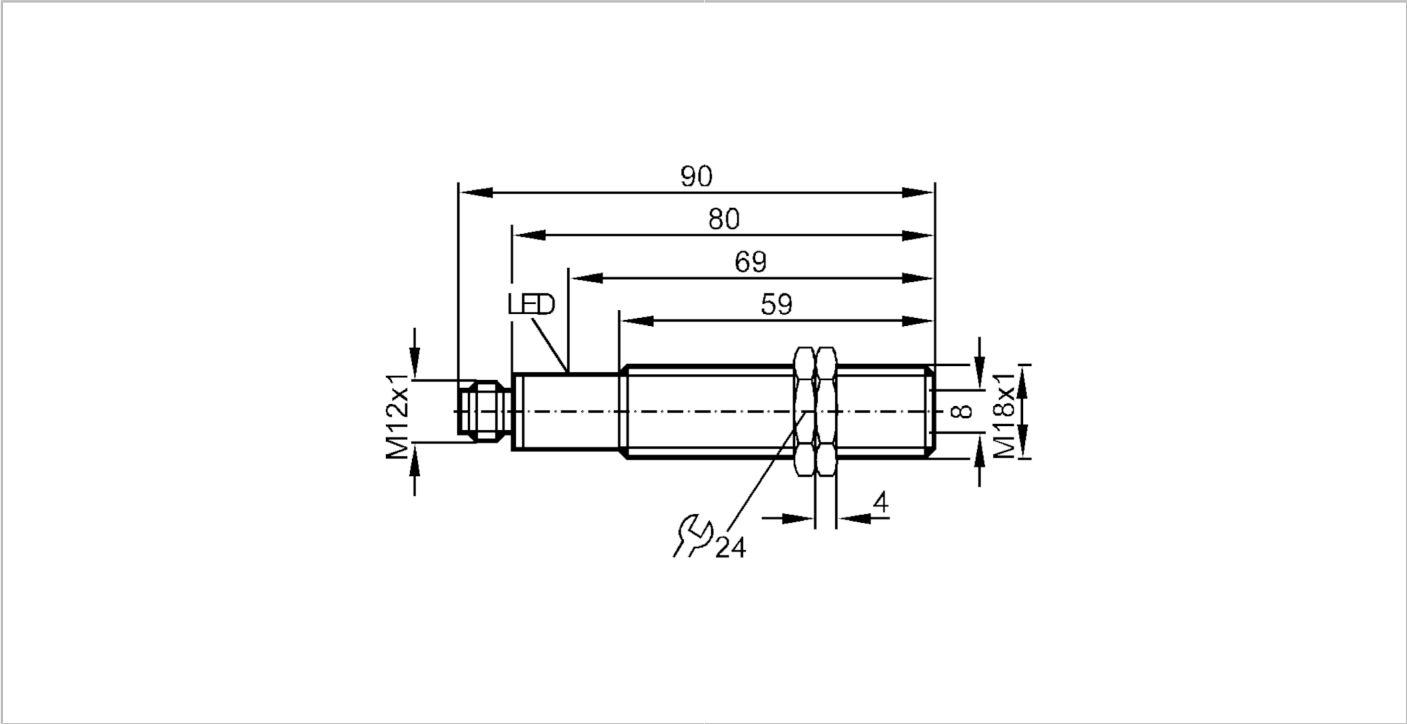

廃止品 - 参考資料



製品特性	
外装	ねじ切り形
アプリケーション	
検出原理	拡散反射型光電センサ
電気的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 10～55
消費電流 [mA]	10, ((24 V))
保護クラス	II
逆接続保護	有
出力	
電気仕様	PNP
出力機能	遮光時ON
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大) [V]	2.5
出力開閉電流 (DC) [mA]	250
応答周波数 (DC) [Hz]	160
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有
監視範囲	
検出距離 [mm]	< 100, (無光沢白紙 200 x 200 mm)
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-25～80
保護構造	IP 65



拡散反射型光電センサ

OGT-DPKG/US-100-DPO

試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装	ねじ切り形	
外形寸法	[mm]	M18 x 1
ねじ規格		M18 x 1
材質	真鍮 ニッケルメッキ	
レンズ材質	ガラス	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品	ロックナット: 2	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

