



廃止品 - 参考資料

1 押しボタン

製品特性		
外装		ねじ切り形
アプリケーション		
検出原理		透過型
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～36
消費電流	[mA]	< 24
保護クラス		II
逆接続保護		有
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	200
応答周波数 (DC)	[Hz]	500
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
投光器 / 受光器		受光器
検出距離	[m]	< 15
感度調整		有
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	



透過型光電センサ 受光器

OGE-FPKG/US-100

機械的仕様

外装	ねじ切り形	
外形寸法 [mm]	M18 x 1 / L = 72	
ねじ規格	M18 x 1	
材質	PC	
レンズ材質	PMMA	

ディスプレイ / パーツ

表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

アクセサリ

付属品	ロックナット: 2
-----	-----------

備考


梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

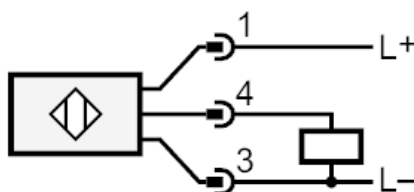



特性図等

動作余裕度曲線

