



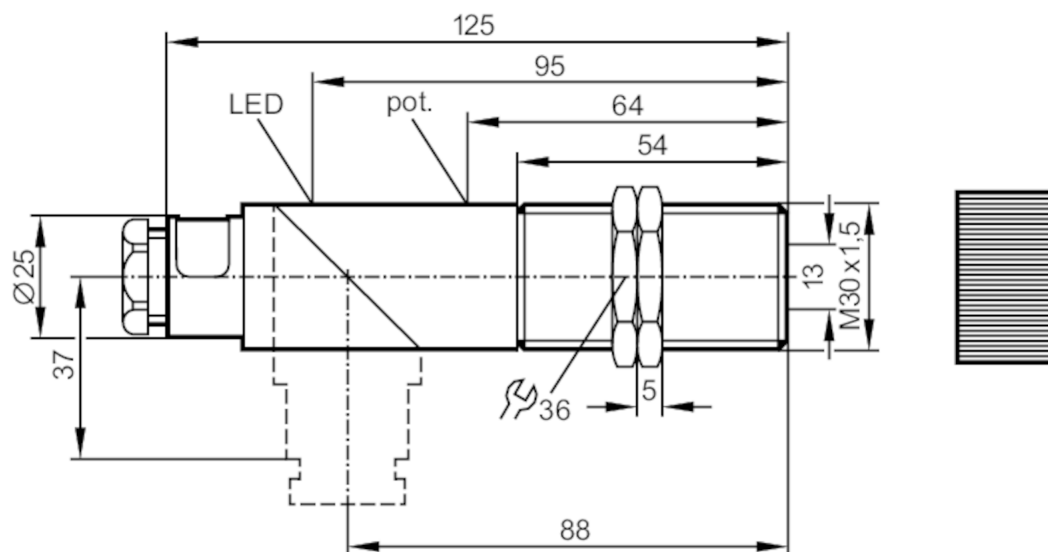




感度調整		有	
使用環境条件			
使用周囲温度		[°C]	-25～80
保護構造		IP 65	
試験 / 認証			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF		[年]	309
機械的仕様			
重量		[g]	122.5
外装		ねじ切り形	
外形寸法		[mm]	M30 x 1.5 / L = 125
ねじ規格		M30 x 1.5	
材質		PBT, PPO (変性)	
レンズ材質		PMMA	
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ			
付属品		ロックナット: 2 調整ドライバー	
備考			
備考		センサ回路を保護するために短絡 (無負荷) 接続がないことを確認してください。 入光時ON 透過型ファイバーケーブルのNC出力 拡散反射型ファイバーケーブルのNO出力 遮光時ON 透過型ファイバーケーブルのNO出力 拡散反射型ファイバーケーブルのNC出力	
梱包数		1 個	
電気接続			
端子: ~1.5 mm ² , ケーブル外被: Ø 7~13 mm, ケーブルグランド: M20 X 1.5			
接続			

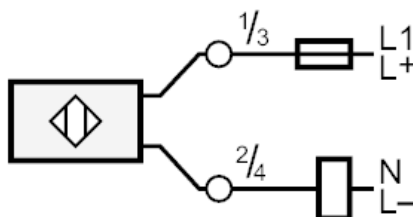

備考: IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ ≤ 2 A 速断型

特性図等

動作余裕度曲線

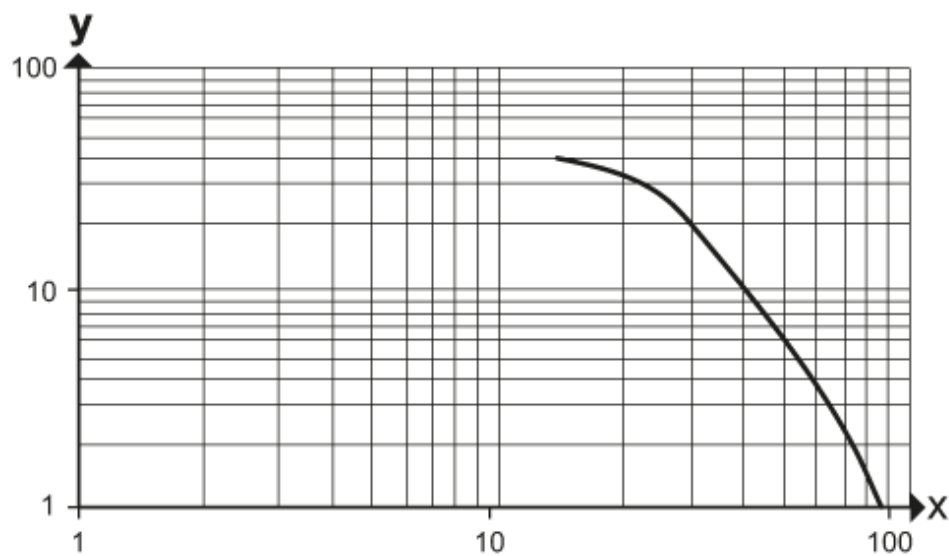

x: 距離 [mm]

y: 過剰な利得係数