




廃止品 - 参考資料

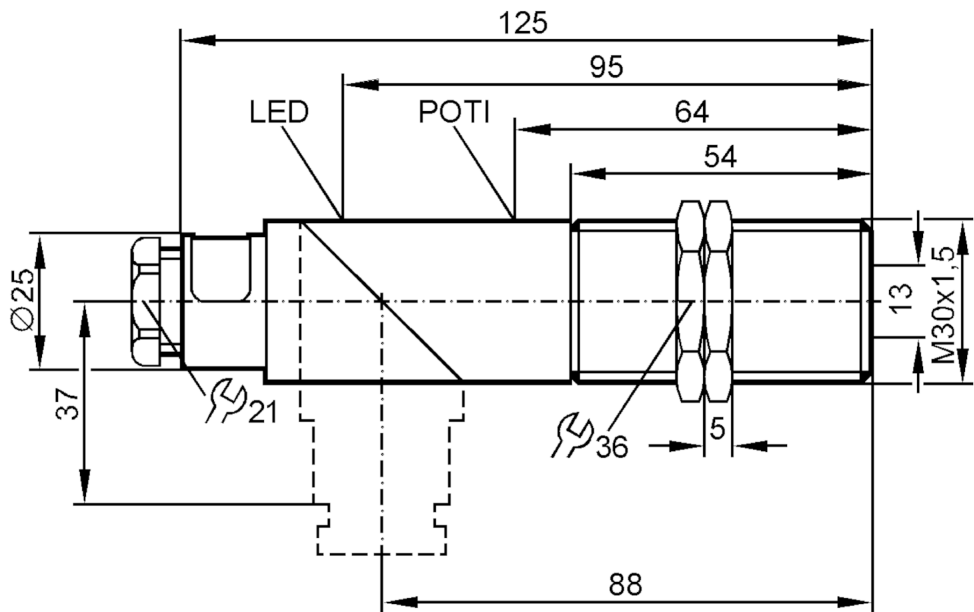

製品特性		
光源		赤色光
外装		ねじ切り形
アプリケーション		
検出原理		拡散反射型光電センサ
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~55
消費電流	[mA]	10, ((24 V))
逆接続保護		有
光源		赤色光
出力		
電気仕様		PNP
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	40
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
検出距離	[mm]	< 600, (無光沢白紙 200 x 200 mm 90 % 反射率)



拡散反射型光電センサ

OIT-FPKG/S

感度調整	有	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造	IP 65	
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装	ねじ切り形	
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5
ねじ規格	M30 x 1.5	
材質	PBT, PPO (変性)	
レンズ材質	PMMA	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品	ロックナット: 2 調整ドライバー	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
端子: ～1.5 mm ² , ケーブル外被: Ø 7～13 mm		
接続		

