




廃止品 - 参考資料

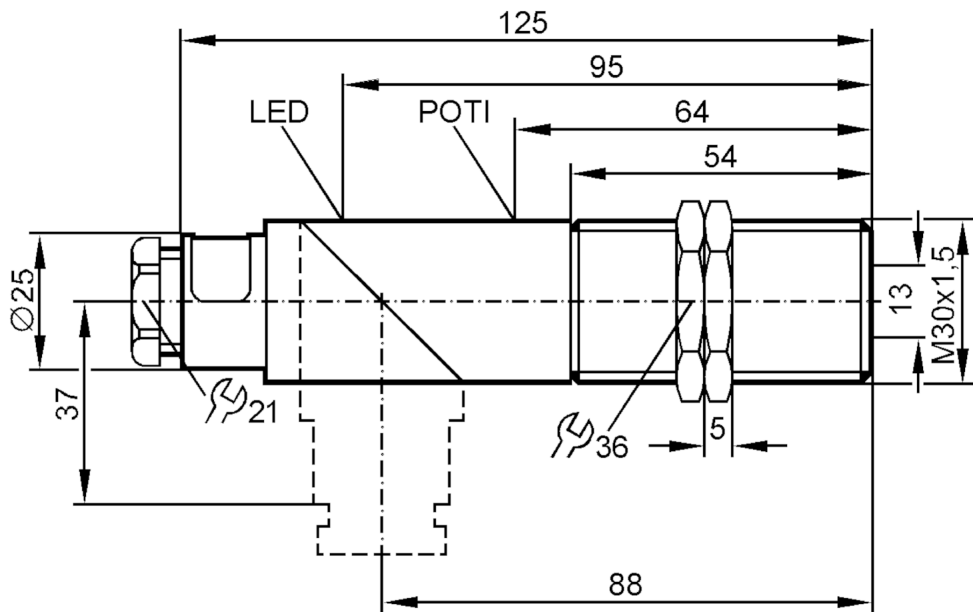

製品特性		
外装	ねじ切り形	
アプリケーション		
検出原理	拡散反射型光電センサ	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～55
消費電流	[mA]	15, ((24 V))
保護クラス		Ⅱ
逆接続保護		有
出力		
電気仕様		NPN
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	80
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
検出距離	[mm]	< 80
感度調整		有



拡散反射型光電センサ

OITGFNKG

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 65
機械的仕様		
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5
ねじ規格		M30 x 1.5
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品		ロックナット: 2 調整ドライバー
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
～2.5 mm ² , ケーブル外被: Ø 7～13 mm, ケーブルグランド: M20 X 1.5		
接続		

