




## 透過型光電センサ 投光器

OJS-00KG/FO/0,15M/US

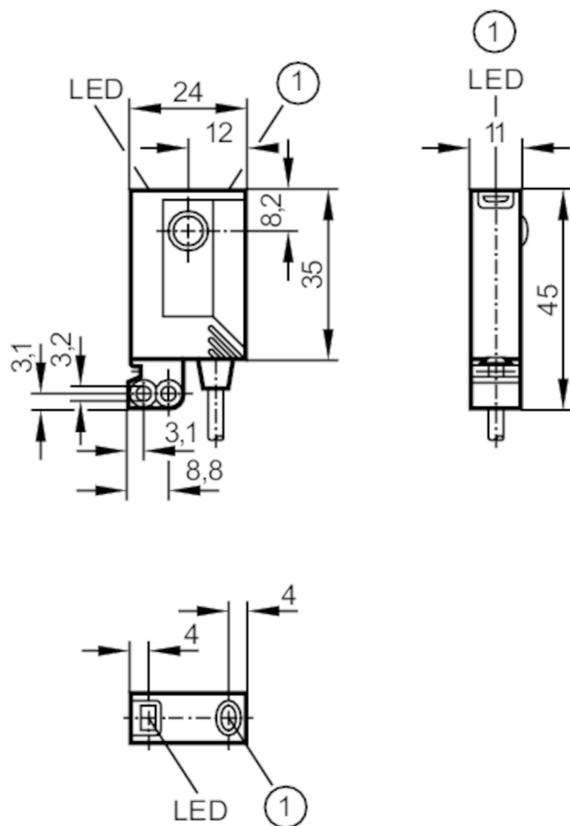

1 押しボタン(機能はありません)



### 製品特性

光源	赤色光
外装	角形

### アプリケーション

特長	金メッキ接点
検出原理	透過型

### 電気的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30
消費電流	[mA]	< 19
保護クラス		III
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	660

### 出力

過負荷保護回路		有
---------	--	---

### 監視範囲

投光器 / 受光器		投光器
検出距離	[m]	< 10

# OJ5065



## 透過型光電センサ 投光器

OJS-00KG/FO/0,15M/US

スポット径	[mm]	1000
スポット径参考値		検出距離最大時
<b>使用環境条件</b>		
使用周囲温度	[°C]	-25~60
保護構造		IP 67
<b>試験 / 認証</b>		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	1773
<b>機械的仕様</b>		
重量	[g]	52.05
外装		角形
外形寸法	[mm]	35 x 24 x 11
材質		外装: ABS, ブラケット: 亜鉛ダイキャスト, LED 表示窓: エラストマー樹脂 (SEPS), 押しボタン: エラストマー樹脂 (SEPS)
レンズ材質		ガラス
レンズ位置		フロントレンズ型
<b>ディスプレイ / パーツ</b>		
表示	動作	1 x LED, 緑
<b>アクセサリ</b>		
付属品		取付金具: 1, E20964 取付けねじ: 2 x M3 x 16 スプリングワッシャー: 2 ナット: 2
<b>備考</b>		
備考		cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。
梱包数		1 個
<b>電気接続</b>		
ケーブル: 0.15 m, PVC		
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: Hytrel 8068, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ		

# OJ5065



透過型光電センサ 投光器

OJS-00KG/FO/0,15M/US

## 接続

