


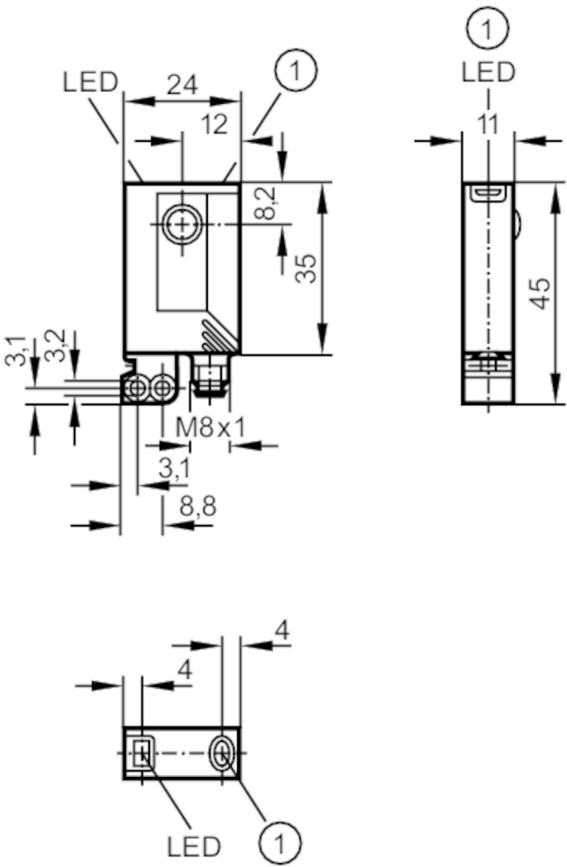

1 押しボタン(機能はありません)



| 製品特性      |      |          |
|-----------|------|----------|
| 光源        |      | 赤外線      |
| 外装        |      | 角形       |
| アプリケーション  |      |          |
| 検出原理      |      | 透過型      |
| 電気的仕様     |      |          |
| 使用電源電圧範囲  | [V]  | DC 10～30 |
| 消費電流      | [mA] | < 19     |
| 保護クラス     |      | III      |
| 逆接続保護     |      | 有        |
| 光源        |      | 赤外線      |
| 波長        | [nm] | 880      |
| 出力        |      |          |
| 過負荷保護回路   |      | 有        |
| 監視範囲      |      |          |
| 投光器 / 受光器 |      | 投光器      |



## 透過型光電センサ 投光器

OJS-OOKG/FO/AS

|                                                                                     |      |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 検出距離                                                                                | [m]  | < 5                                                                        |
| 使用環境条件                                                                              |      |                                                                            |
| 使用周囲温度                                                                              | [°C] | -25~60                                                                     |
| 保護構造                                                                                |      | IP 67                                                                      |
| 試験 / 認証                                                                             |      |                                                                            |
| EMC                                                                                 |      | EN 60947-5-2                                                               |
| MTTF                                                                                | [年]  | 1759                                                                       |
| 機械的仕様                                                                               |      |                                                                            |
| 重量                                                                                  | [g]  | 26.6                                                                       |
| 外装                                                                                  |      | 角形                                                                         |
| 外形寸法                                                                                | [mm] | 35 x 24 x 11                                                               |
| 材質                                                                                  |      | 外装: ABS, ブラケット: 亜鉛ダイキャスト, LED 表示窓: エラストマー樹脂 (SEPS), 押しボタン: エラストマー樹脂 (SEPS) |
| レンズ材質                                                                               |      | ガラス                                                                        |
| レンズ位置                                                                               |      | フロントレンズ型                                                                   |
| ディスプレイ / パーツ                                                                        |      |                                                                            |
| 表示                                                                                  | 動作   | 1 x LED, 緑                                                                 |
| アクセサリ                                                                               |      |                                                                            |
| 付属品                                                                                 |      | 取付金具: 1, E20964                                                            |
|                                                                                     |      | 取付けねじ: 2 x M3 x 16                                                         |
|                                                                                     |      | スプリングワッシャー: 2                                                              |
|                                                                                     |      | ナット: 2                                                                     |
| 備考                                                                                  |      |                                                                            |
| 備考                                                                                  |      | cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。                                   |
| 梱包数                                                                                 |      | 1 個                                                                        |
| 電気接続                                                                                |      |                                                                            |
| コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A                                                            |      |                                                                            |
|  |      |                                                                            |



## 透過型光電センサ 投光器

OJS-OOKG/FO/AS

### 接続

