


OJ5108



透過型光電センサ 投光器

OJS-OOKG/FO/AS

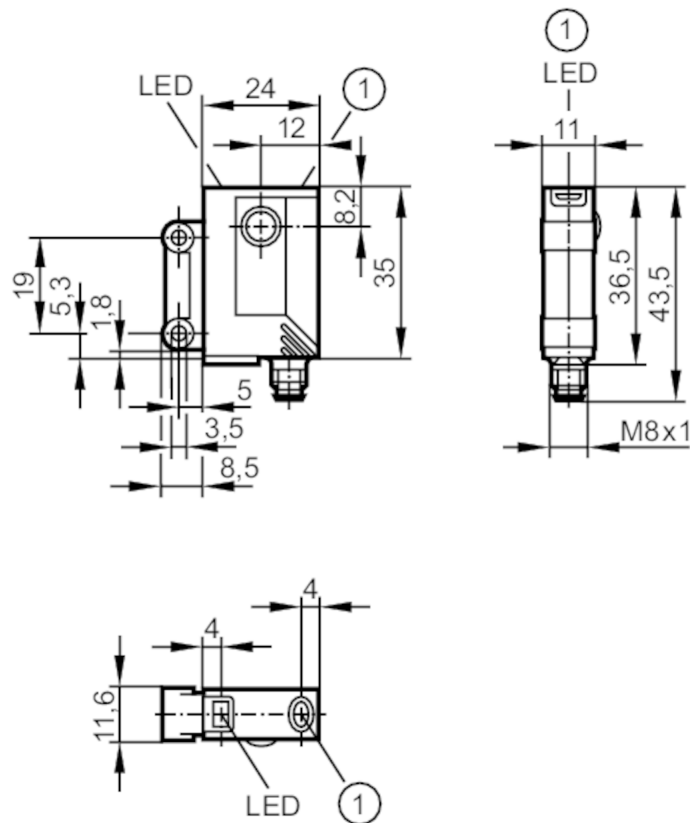

1 押しボタン(機能はありません)



製品特性

光源	赤色光
外装	角形

アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
消費電流	[mA]	< 19
保護クラス		III
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	660

出力

過負荷保護回路	有
---------	---

 
監視範囲

投光器 / 受光器		投光器
検出距離	[m]	< 10
スポット径	[mm]	1000



透過型光電センサ 投光器

OJS-00KG/FO/AS

スポット径参考値		検出距離最大時	
使用環境条件			
使用周囲温度		[°C]	-25～60
保護構造		IP 67	
試験 / 認証			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF		[年]	1773
機械的仕様			
重量		[g]	26.95
外装		角形	
外形寸法		[mm]	35 x 24 x 11
材質		外装: ABS, ブラケット: 亜鉛ダイキャスト, LED 表示窓: エラストマー樹脂 (SEPS), 押しボタン: エラストマー樹脂 (SEPS)	
レンズ材質		ガラス	
レンズ位置		フロントレンズ型	
ディスプレイ / パーツ			
表示		動作	1 x LED, 緑
アクセサリ			
付属品		取付金具: 1, E20964	
		取付けねじ: 2 x M3 x 16	
		スプリングワッシャー: 2	
		ナット: 2	
備考			
備考		cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。	
梱包数		1 個	
電気接続			
コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A			
			

OJ5108



透過型光電センサ 投光器

OJS-00KG/FO/AS

接続

