


廃止品 - 参考資料

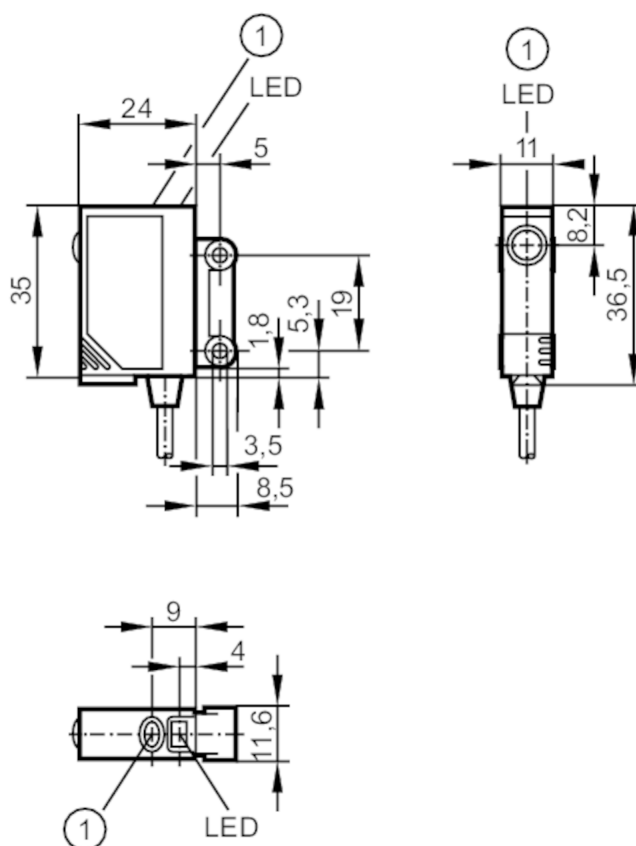

1 押しボタン(機能はありません)

製品特性

光源	赤色光
外装	角形

アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~30
消費電流	[mA]	< 19
保護クラス		II
逆接続保護		有
光源		赤色光
波長	[nm]	660

出力

短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有

監視範囲


投光器 / 受光器	投光器
-----------	-----

OJ5133



透過型光電センサ 投光器
OJS-00KG/SO

検出距離	[m]	< 10
スポット径	[mm]	1000
スポット径参考値		検出距離最大時
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~60
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装		角形
外形寸法	[mm]	35 x 11 x 24
材質		外装: ABS, LED 表示窓: エラストマー樹脂 (SEPS), 押しボタン: エラストマー樹脂 (SEPS)
レンズ材質		ガラス
レンズ位置		サイドレンズ型
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 緑
アクセサリ		
付属品		取付けねじ: 2
		スプリングワッシャー: 2
		ナット: 2
備考		
備考		cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 2 m, PVC, 4 x 0.14 mm ²		
接続		

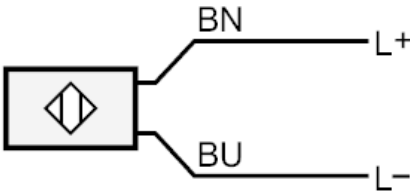

BN = 芯線色: 茶
BU = 青