

OR0008




透過型光電センサ 投光器

ORS-V/10m

廃止品 - 参考資料

代替品: OR0003

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

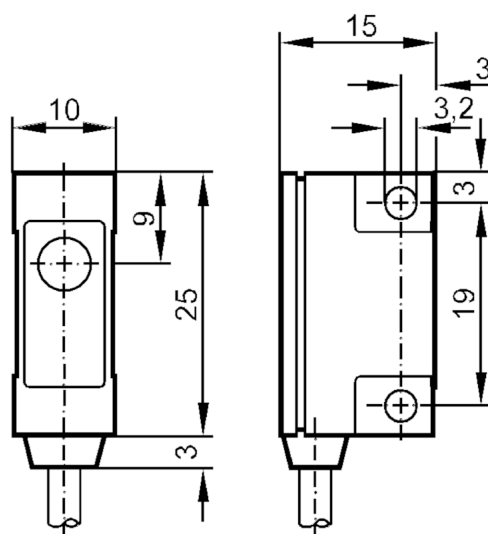

製品特性

光源	赤外線
外装	角形

アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

電氣的仕様

スイッチングアンプ接続	有
増幅器	スイッチングアンプ接続 OV5012, OV0010
光源	赤外線
波長 [nm]	950

出力

短絡保護	—
過負荷保護回路	—

監視範囲

投光器 / 受光器	投光器
検出距離 [m]	< 2

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-20~80
保護構造	IP 67

試験 / 認証


EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



透過型光電センサ 投光器

ORS-V/10m

MTTF	[年]	57078
機械的仕様		
重量	[g]	0.129
外装		角形
材質		PPO (変性)
レンズ位置		サイドレンズ型
アクセサリ		
付属品		L型固定金具: 1, E20212
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 10 m, 1 x 0.14 mm ²		
接続		

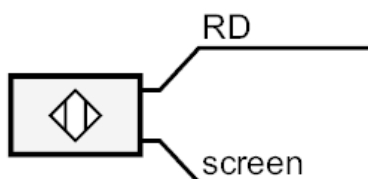

RD = 芯線色 : 赤
screen = シールド