

OR0010




透過型光電センサ 受光器

ORE-V/6M

廃止品 - 参考資料

代替品: OR0002

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

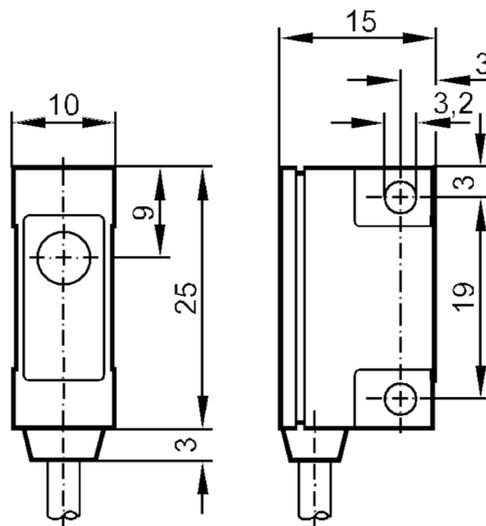

製品特性

光源	赤外線
外装	角形

アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

電氣的仕様

スイッチングアンプ接続	有
増幅器	スイッチングアンプ接続 OV5012, OV0010
光源	赤外線
波長 [nm]	950

出力

短絡保護	-
過負荷保護回路	-

監視範囲

投光器 / 受光器	受光器
検出距離 [m]	< 2

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-20~80
保護構造	IP 67

試験 / 認証

MTTF [年]	49633
----------	-------

OR0010




透過型光電センサ 受光器

ORE-V/6M

機械的仕様	
重量	[g] 0.095
外装	角形
材質	PPO (変性)
レンズ位置	サイドレンズ型
アクセサリ	
付属品	L型固定金具: 1, E20212
備考	
梱包数	1 個

電気接続	
ケーブル: 6 m, 1 x 0.14 mm ²	

接続

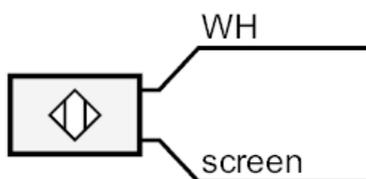

WH = 芯線色 : 白
screen = シールド