


OR0018

透過型光電センサ 投光器

ORS-V/6M



廃止品 - 参考資料

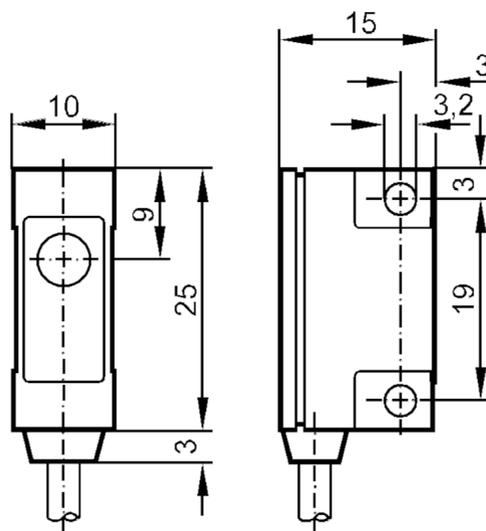

製品特性

光源	赤外線
外装	角形

アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

電気的仕様

スイッチングアンブ接続	有
増幅器	スイッチングアンブ接続 OV5012, OV0010
光源	赤外線
波長 [nm]	950

出力

短絡保護	-
過負荷保護回路	-

監視範囲

投光器 / 受光器	投光器
検出距離 [m]	< 2

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-20~80
保護構造	IP 67

試験 / 認証

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

機械的仕様

外装	角形
----	----

OR0018




透過型光電センサ 投光器

ORS-V/6M

外形寸法	[mm]	25 x 10 x 15
材質		PPO (変性)
アクセサリ		
付属品		L型固定金具: 1, E20212
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 6 m, 1 x 0.14 mm ²		

接続

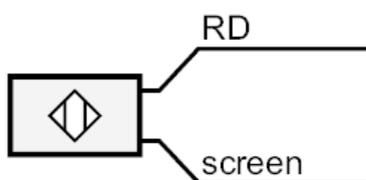

RD = 芯線色 : 赤
screen = シールド