




廃止品 - 参考資料

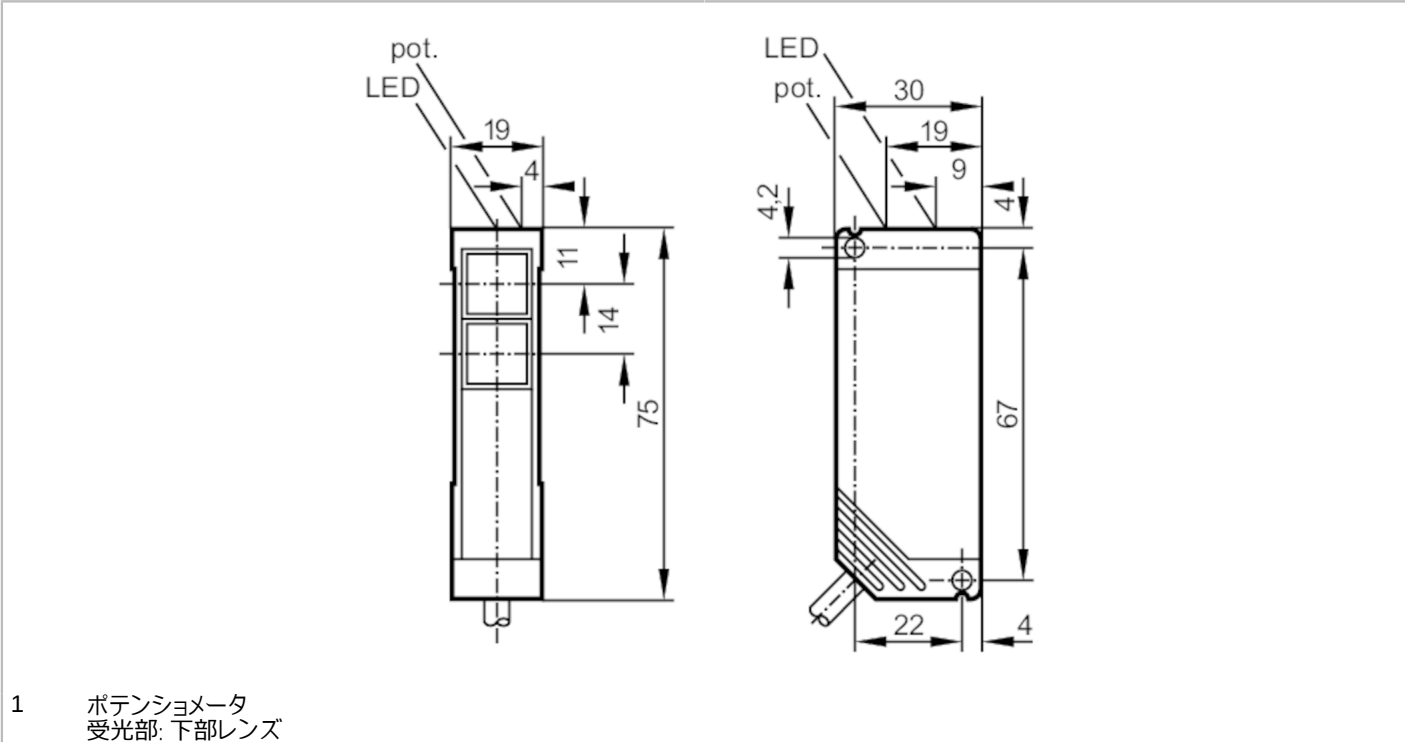

製品特性		
外装		角形
アプリケーション		
検出原理		透過型
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 18~36
消費電流	[mA]	30, ((24 V))
保護クラス		II
逆接続保護		有
出力		
電氣仕様		PNP
出力機能		遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	100
応答周波数 (DC)	[Hz]	100
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
投光器 / 受光器		受光器
検出距離	[m]	< 10
感度調整		有



OT5032



透過型光電センサ 受光器

OTE-FPKG/24V/6M

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-10～50
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB
機械的仕様		
外装		角形
外形寸法	[mm]	75 x 19 x 30
材質		PBT
レンズ材質		PMMA
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
ケーブル: 6 m, PVC, 3 x 0.34 mm ²		
接続		

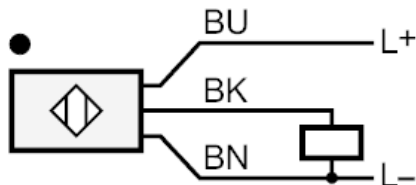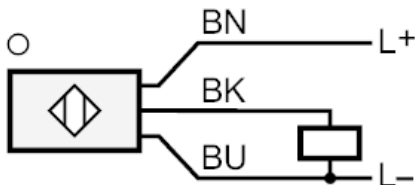

BN = 茶
BU = 青
BK = 黒

芯線色 :