

OW5002

赤外線温度センサ


OWF-5000-ANKG



廃止品 - 参考資料

代替品: OW5001

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

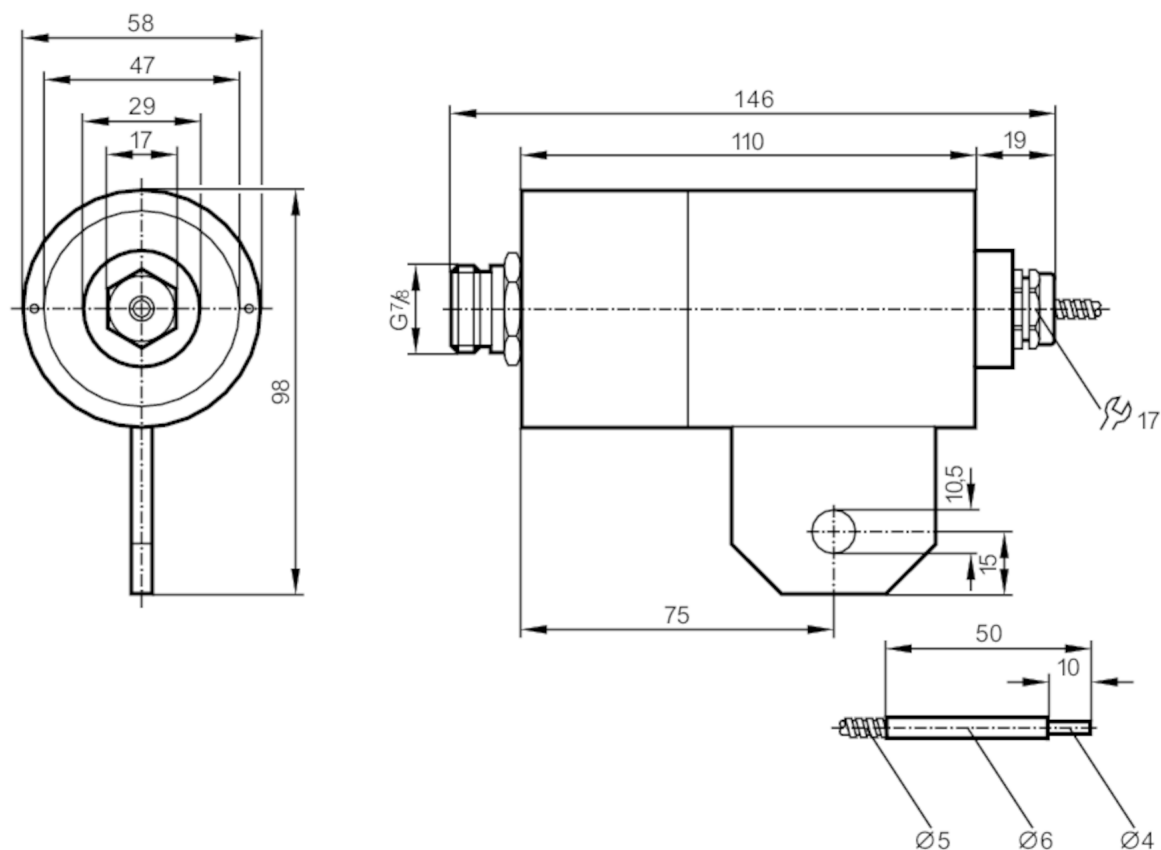

製品特性

外装

シリンダー

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～55
消費電流	[mA]	< 20
保護クラス		II
逆接続保護		有

出力

電気仕様		NPN
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	400
応答周波数 (DC)	[Hz]	300
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

OW5002



赤外線温度センサ
OWF-5000-ANKG

監視範囲		
ヒステリシス、ヒステリシス [検出距離に対する%]	[%]	1～15
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～60
保護構造		IP 65
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装		シリンダー
外形寸法	[mm]	Ø 58 / L = 129
材質		外装: 真鍮 白銅コーティング
レンズ材質		ガラス
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品		ファイバーケーブル、アルミ外装
備考		
梱包数		1 個
電気接続		
コネクタ式: 1 x 7/8"		