




廃止品 - 参考資料

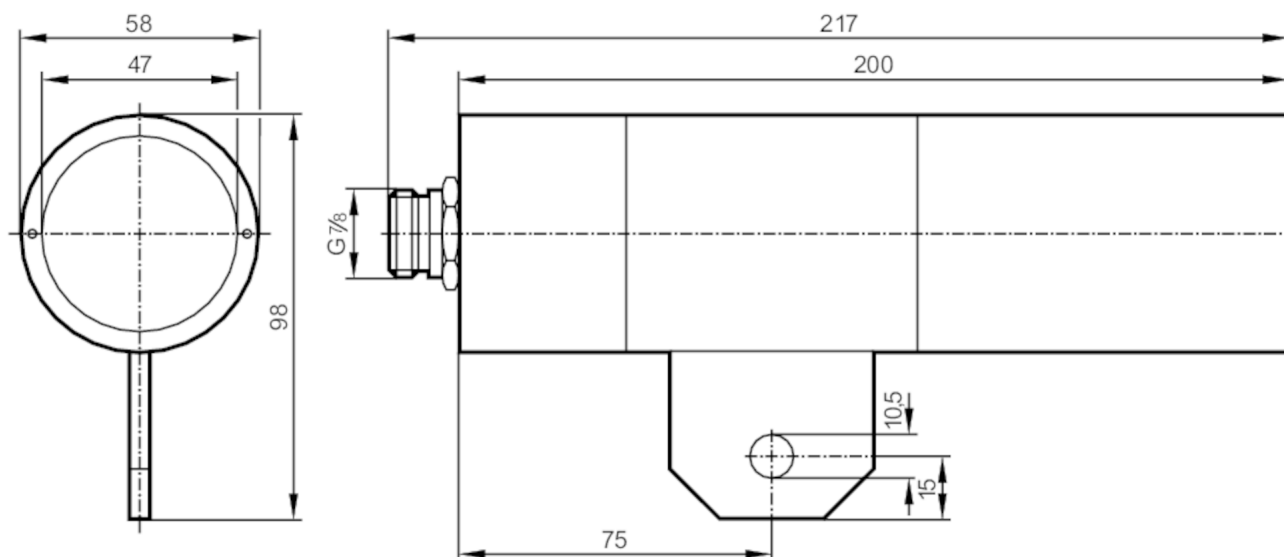

製品特性

外装	シリンダー
----	-------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～55
消費電流	[mA]	< 20
保護クラス		II
逆接続保護		有

出力

電気仕様		NPN
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	400
応答周波数 (DC)	[Hz]	300
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有

監視範囲

ヒステリシス、ヒステリシス [検 出距離に対する%]	[%]	1～15
-------------------------------	-----	------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-20～60
保護構造		IP 65

試験 / 認証

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	クラスB

機械的仕様

外装	シリンダー
----	-------

OW5006

 


赤外線温度センサ

OWL-3506-ANKG

外形寸法	[mm]	Ø 58 / L = 200	
材質		外装: 真鍮 白銅コーティング	
レンズ材質		ガラス	
ディスプレイ / パーツ			
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			

コネクタ式: 1 x 7/8"



接続

