

QHA200



製品環境動作moneoハードウェア


moneo appliance

廃止品 - 参考資料

代替品: QHA210

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

moneo製品の使用に必要なライセンスは別途ご注文ください。

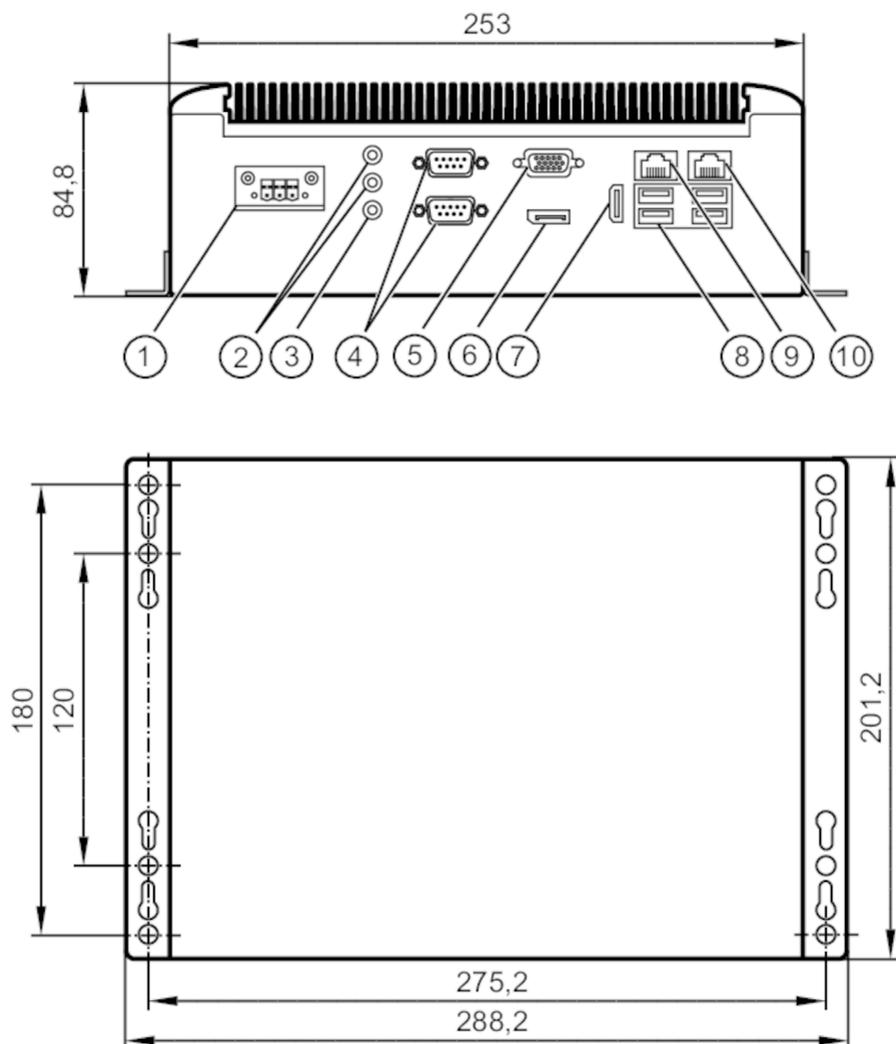

- 1 電源
- 2 オーディオ
- 3 マイクフォン入力
- 4 COMインターフェース x 2
- 5 VGAインターフェース
- 6 DisplayPortインターフェース
- 7 HDMIインターフェース
- 8 USBインターフェース x 4
- 9 Ethernet インターフェース 2
- 10 Ethernet インターフェース 1



QHA200



製品環境動作moneoハードウェア

moneo appliance

アプリケーション	
アプリケーション	moneo動作ITハードウェア メモリ容量と処理能力の増加 moneoソフトウェアインストール済 ITの専門知識が不要な簡単セットアップ
機能	器具の保全管理システム含む
互換性	ITインフラへの接続が不要 ITネットワークにいつでも接続可能
コネクティビティ	センサとITネットワークのインターフェース
メンテナンスとサポート	アプライアンスマネジメントシステムによるアップデート/バックアップ/サポート機能搭載
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 12~24
消費電流 [mA]	2200, (24 V)
出力	
ビデオ出力数	3, (DP: 1x, HDMI: 1x, VGA: 1x)
ソフトウェア/プログラミング	
言語	英語
ライセンス付き	appliance management system (AMS)
備考	ハードウェア単位, moneo製品の使用に必要なライセンスは別途ご注文ください。
オペレーティングシステム	Debian Linux 10
必要とするシステム	
インターネットブラウザ	Google Chrome, Mozilla Firefox, (サポートバージョン情報は最新リリースノートをご覧ください)
インターフェース	
通信インターフェース	Ethernet, RS232, USB
Ethernet インターフェース数	2, (Gbit)
RS-232	2, (BIOSから選択可能: RS232 / RS485)
USB インターフェース数	4, (USB 3.0)
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-20~50
保存温度 [°C]	-40~85
最大相対湿度 [%]	95, (40 °C 結露なきこと)
保護構造	IP 67, (ベース: IP 21)
試験 / 認証	
衝撃耐性	IEC60068-2-27 50 (x 9.81 m/s ²) 11 ms
振動耐性	IEC 60068-2-6 5 Grms / 10~500 Hz
機械的仕様	
重量 [g]	5653
外形寸法 [mm]	85 x 253 x 201
ハードウェア	
チップセット	Intel Q170
プロセッサ	Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz
TPMチップ	V 2.0
BIOS	AMI EFI BIOS
動作メモリ	8 GB DDR3

QHA200



製品環境動作用moneoハードウェア

moneo appliance

大容量ストレージ	128 GB SSD
備考	
備考	moneo製品の使用に必要なライセンスは別途ご注文ください。
梱包数	1 個