


QHA210



製品環境動作用moneoハードウェア
moneo appliance QHA210

moneo製品の使用に必要なライセンスは別途ご注文ください。

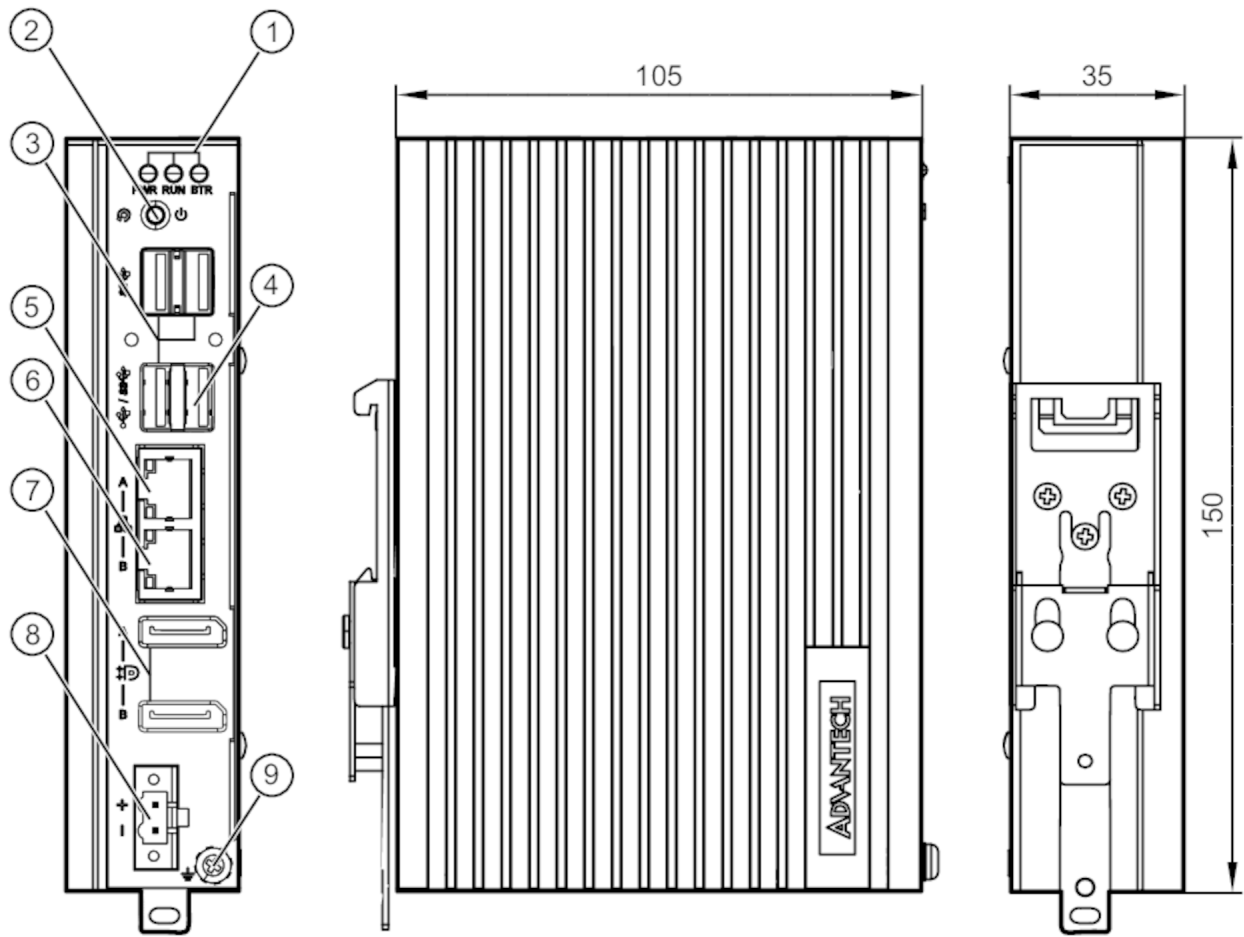

- 1 LED (出力状態)
- 2 ON/OFFスイッチ
- 3 USB 3.0 x 3
- 4 USB 2.0 x 1
- 5 Ethernet インターフェース A
- 6 Ethernet インターフェース B
- 7 DisplayPortインターフェース x 2
- 8 電源
- 9 グランド

アプリケーション

アプリケーション	moneo動作用ITハードウェア
	メモリ容量と処理能力の増加
	moneoソフトウェアインストール済
	ITの専門知識が不要な簡単セットアップ
機能	設定・メンテナンス機能用アプライアンス管理システム(AMS)が含まれます。
互換性	ITインフラへの接続が不要
	ITネットワークにいつでも接続可能
コネクティビティ	センサとITネットワークのインターフェース
メンテナンスとサポート	アプライアンスマネジメントシステムによるアップデート/バックアップ/サポート機能搭載

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 10~36
----------	-----	----------



製品環境動作moneoハードウェア

moneo appliance QHA210

消費電力	[W]	21, (最大限、最大: 47)
出力		
ビデオ出力数		2, (DisplayPort)
ソフトウェア / プログラミング		
ライセンス付き		appliance management system (AMS)
備考		ハードウェア単位, moneo製品の使用に必要なライセンスは別途ご注文ください。
オペレーティングシステム		Debian Linux 11
AMS		
言語		ドイツ語, 英語, フランス語, イタリア語, スペイン語, ポルトガル語, 中国語, 日本語, 韓国語
AMSコンソール		
言語		英語
必要とするシステム		
インターネットブラウザ		Google Chrome, Mozilla Firefox, (サポートバージョン情報は最新リリースノートをご覧ください)
インターフェース		
通信インターフェース		Ethernet, USB
Ethernet インターフェース数		2, (GBit)
USB インターフェース数		4, (3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 Type A)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0~70
保存温度	[°C]	-20~60
最大相対湿度	[%]	95, (40 °C 結露なきこと)
保護構造		IP 40
試験 / 認証		
衝撃耐性	IEC60068-2-27	50 (x 9.81 m/s ²) 11 ms
振動耐性	IEC 60068-2-6	4 Grms / 10~500 Hz
機械的仕様		
重量	[g]	1269.2
外形寸法	[mm]	35 x 105 x 150
ハードウェア		
プロセッサ		Intel Atom E3940 Quad Core
TPMチップ		V 2.0
BIOS		AMI UEFI (128 Mbit)
動作メモリ		8 GB
大容量ストレージ		256 GB SSD
備考		
備考		moneo製品の使用に必要なライセンスは別途ご注文ください。
梱包数		1 個