




状態監視アプリケーションセットアップ用ソフトウェアパッケージ ライセンス

moneo RTM package License

moneo|RTM

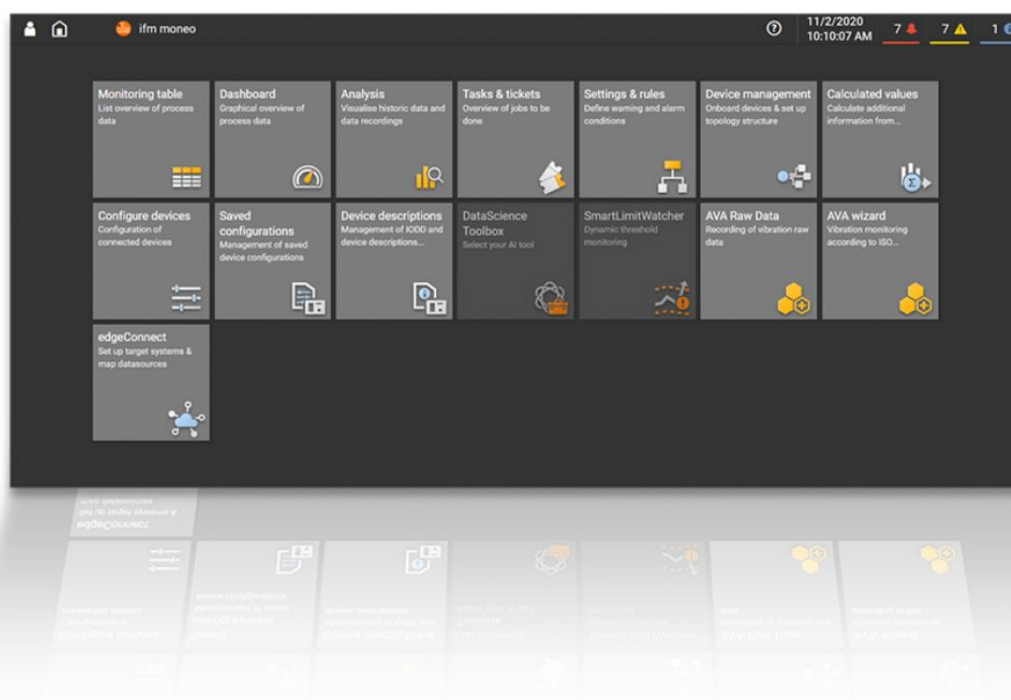

アプリケーション

アプリケーション

機能

設定

ファンやポンプのモータ等の振動解析による状態監視

moneo RTMの状態監視による高度な振動分析

VVBセンサによる振動監視アプリケーション

moneoアプリケーション基本IIoTプラットフォーム

IO-Linkユニットのセットアップ・診断用パラメータ設定ソフトウェア

状態監視・分析用リアルタイムメンテナンスソフトウェア

ifm製IO-Linkマスタのデータインターフェース

150のinformation pointにプロセス値を伝送

ifm製品のVSE診断増幅器およびIO-Linkマスタ通信インターフェース用ライセンス

発売中および今後発売のifmスマートユニット用edgeConnectモジュール製品をサポート

生振動データ記録用にイベントに基づく規則を作成

メンテナンス時はアクティベーションルールを解除



状態監視アプリケーションセットアップ用ソフトウェアパッケージ

ライセンス

moneo RTM package License

コネクティビティ

IO-Linkセンサ

データ管理

監視

パラメータ設定

ユーザーインターフェース

ソフトウェア / プログラミング

言語

データ提供

ライセンス付き

ライセンスタイプ

ライセンスクラス

機械的仕様

重量

[g]

0.001

ifmのスマートユニットとmoneo edgeConnectモジュールを接続

ifm製品のVSE診断増幅器及びIO-Linkマスタ通信インターフェース

予測値によるプロセス値の論理結合

生データの全自動記録機能による高度な振動診断

データのダウンロード形式が選択可能

生データのダウンロード

プロセスデータの検出・分析

リアルタイムの状態監視 (リアルタイムメンテナンス)

固有周波数の分析による高度な振動診断

他メーカー製IO-Linkデバイスのパラメータ設定が可能(IO-Link V1.1以降)

ifm製IO-Linkマスタのパラメータ設定

ネットワークおよびポイントツーポイントプログラミング

時間・周波数領域の振動データ表示

ドイツ語, 英語, フランス語, イタリア語, スペイン語, ポルトガル語, 中国語, 日本語, 韓国語, ロシア語

ダウンロード

moneo OS license, moneo RTM license, moneo RTM-AVA raw data license, moneo configure license, edgeConnect AL license, edgeConnect VSE license, moneo infopoint license (150 x), (moneoアプライアンスQHA200またはWindowsにインストールして使用)

パッケージライセンス

フルバージョン