


スタンドアロンライセンス IO-Linkデバイスのオンライン/オフラインパラメータ設定用

moneo configure SA License

購入前に体験版(ダウンロード版)を30日間無料でお試しいただけます。

moneo|configure SA

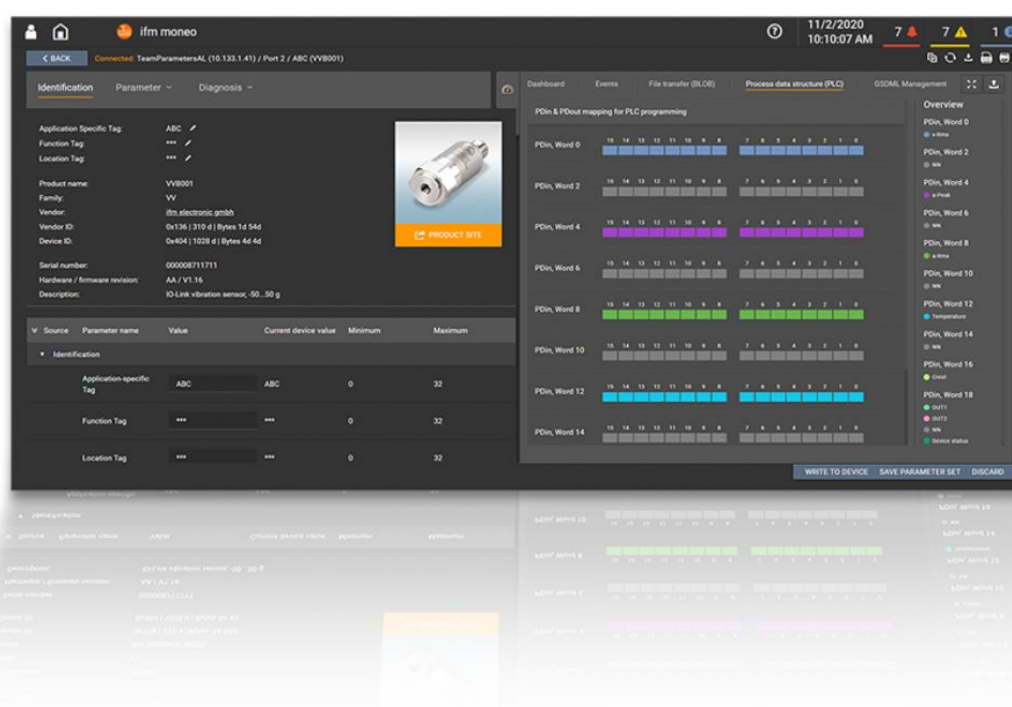

アプリケーション

アプリケーション

アプリケーション

互換性

デバイス管理

データ管理

シングルユーザーPC用(スタンドアロン式)

IO-Linkユニットのセットアップ・診断

IO-Linkコミュニティ発行のIO-Link現行仕様に適合

ネットワーク検索やIPアドレスからデバイスを簡単に検出

ベンダ非依存のIODDによる管理

内部パラメータデータの設定管理

他社製IO-Linkユニット接続時にIODDを自動的にダウンロード

IODDオンラインデータベースのアクセス・検索機能

他メーカー製品のIODD対応機能



スタンドアロンライセンス IO-Linkデバイスのオンライン/オフラインパラメータ設定用

moneo configure SA License

パラメータ設定	ifm製IO-Linkユニットのパラメータをオンライン/オフラインで設定
	他メーカー製IO-Linkデバイスのパラメータ設定が可能(IO-Link V1.1以降)
	マスタのパラメータ表示
	USB・Ethernet用マスタからパラメータを設定
	ネットワークおよびポイントツーポイントプログラミング
ユーザーインターフェース	ダイナミックなユーザーインターフェースのブラウザアプリケーション
	コックピットによる複数のプロセス値表示
	プロセス値・パラメータを同時表示

ソフトウェア / プログラミング

言語	ドイツ語, 英語, フランス語, イタリア語, スペイン語, ポルトガル語, 中国語, 日本語, 韓国語, ロシア語
データ提供	ダウンロード
ライセンスタイプ	シングルライセンス
ライセンスクラス	フルバージョン

必要とするシステム

CPUサイクル	2,3 GHz
CPU コア数	4
最小RAM容量	8 GB
最小ハードディスク容量	1 GB
グラフィック分解能	1920 x 1080 (Full HD)
必要なデバイスインターフェース	USB, LAN Adapter - RJ45
ネットワークカード	Ethernet 1 Gbit
通信プロトコル	Ethernet TCP/IP
オペレーティングシステム	Microsoft Windows 10 64 Bit, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 20H2, (Microsoft のサポート期間内のバージョンに限る)
インターネットブラウザ	Google Chrome, Mozilla Firefox, (サポートバージョン情報は最新リリースノートをご覧ください)
必要ソフトウェア	moneo software download

機械的仕様

重量	[g]	0.001
----	-----	-------

備考

備考	購入前に体験版(ダウンロード版)を30日間無料でお試しいただけます。
----	------------------------------------