




moneo | RTM AVA Toolbox

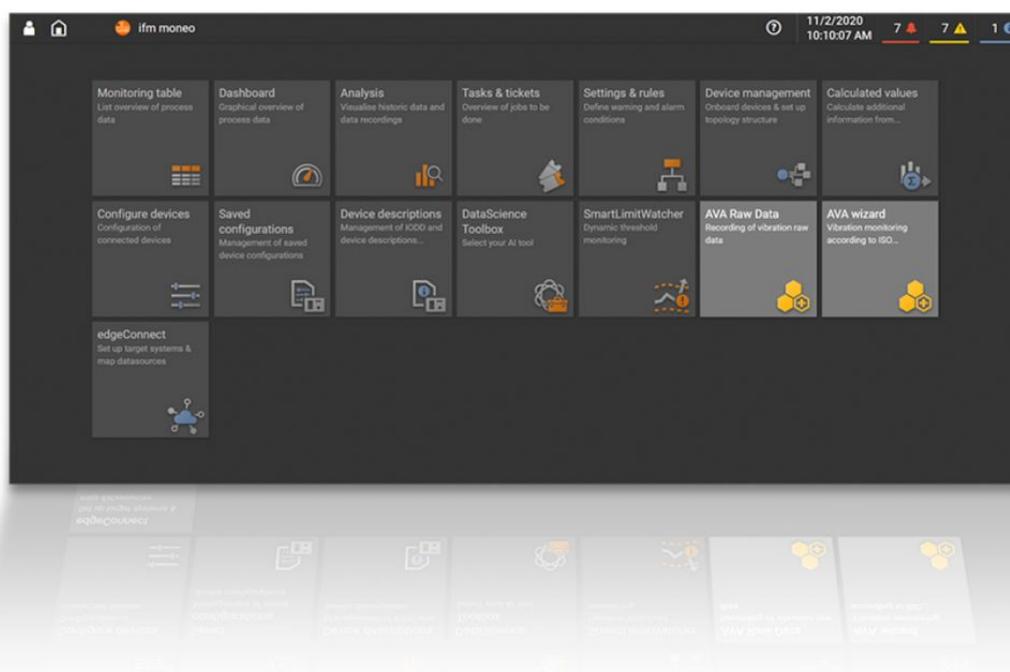

アプリケーション

アプリケーション	機械・設備振動診断用moneo RTMアドオン(拡張機能)
設定	振動規格のしきい値基準による状態監視および生データの記録 ポンプ・ファン・コンプレッサの監視パラメータ選択 DIN ISOの評価基準によるしきい値判定 しきい値の超過により生データの記録を開始 ユーザー設定による時間指定生データ記録オプション メンテナンス時はしきい値とルールを解除
コネクティビティ	ifmのIO-Link振動センサVVBおよび診断増幅器VSEの生データを記録 ifmのIO-Link振動センサVVBの測定結果をDIN ISO評価基準のしきい値により判定
データ管理	CSV、JSON、BINファイル形式による生データのダウンロード 最大500件の生データを記録 記録容量の上限に達した場合は自動的に最も古い生データに上書き保存
監視	DIN ISO 振動評価基準によりしきい値超過時にチケットを自動発行

QMR050



アドオン高度振動監視(AVA) オンプレミスライセンス

moneo RTM-AVA raw data LIC

ユーザーインターフェース	ウィザードによるしきい値の設定および生データの記録
	時間・周波数領域の振動データ表示
分析	固有周波数の分析による高度な振動診断
ソフトウェア / プログラミング	
言語	ドイツ語, 英語, フランス語, イタリア語, スペイン語, ポルトガル語, 中国語, 日本語, 韓国語, ポーランド語
データ提供	ダウンロード
ライセンスタイプ	シングルライセンス
ライセンスクラス	オンプレミス フルバージョン
必要とするシステム	
必要ソフトウェア	moneo software download
	moneo OS license
	moneo RTM license
	moneo edgeConnect AL
	moneo infopoints