


RM9003



アブソリュート式エンコーダ マルチターン/ソリッドシャフト

RMS0024-C24/UST

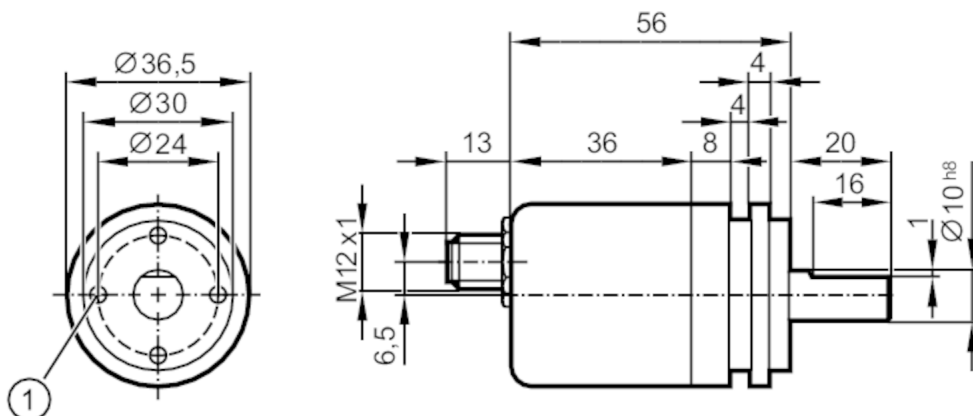

1 M4 深さ 6 mm



製品特性

分解能	4096 ステップ; 4096 回転; 24 ビット
通信インターフェース	CAN
シャフト	ソリッドシャフト
シャフト径 [mm]	10

アプリケーション

検出原理	アブソリュート式
回転方式	マルチターン式

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 9~30
消費電流 [mA]	< 100, ((DC 10 V) ; ≤ 50 (DC 24 V))
保護クラス	III
逆接続保護	有

出力

出力機能	CANopenインターフェース
短絡保護	有
コード	バイナリ

測定範囲 / 設定範囲

分解能	4096 ステップ; 4096 回転; 24 ビット
-----	----------------------------

精度 / 誤差

精度 [°]	0.08
--------	------

ソフトウェア / プログラミング

メニュー設定	CANパラメータ, スケーリング, プリセット, ボーレート, 回転方向, Node ID
--------	---

インターフェース

通信インターフェース	CAN
CANインターフェース数	1

CAN

プロトコル	CANopen
-------	---------

