


SB0100



流量センサ用増幅器

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

廃止品 - 参考資料

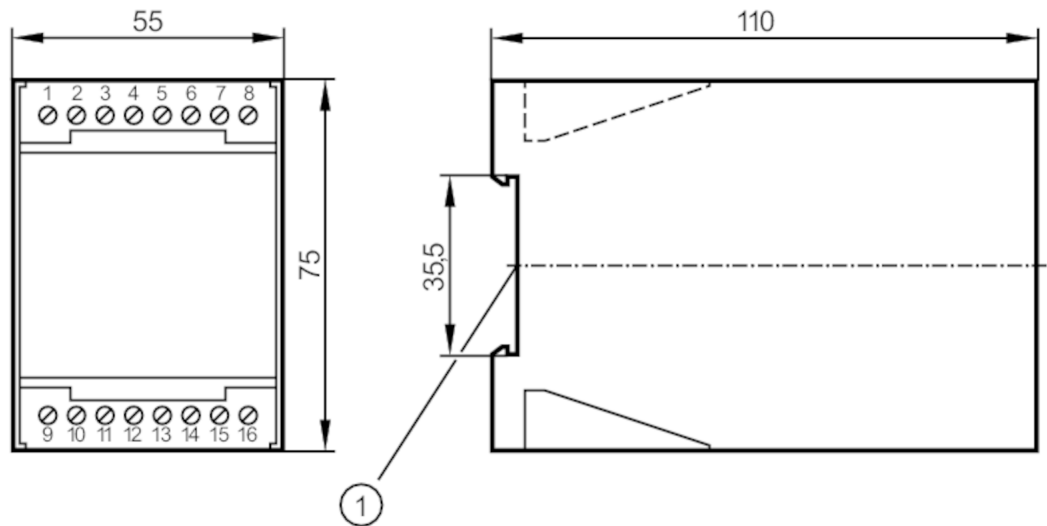

1 DINレール取付け



アプリケーション

アプリケーション

流量監視

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC 30～42 / DC 30～60
起動遅延時間	[s]	30
チャンネル数		1

出力

電気仕様		リレー
リレー出力開閉電流		4 A, AC 250 V
スイッチング機能: 流量監視		リレー出力 (流れ有時ON)

ソフトウェア / プログラミング

スイッチポイントの設定		ポテンショメータ
媒体選択 液体 / 気体		スライドスイッチ切替

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	0～60
保護構造		IP 40
保護構造 端子		IP 20

機械的仕様

外装		DINレール固定式
外形寸法	[mm]	75 x 55 x 110
材質		樹脂外装

ディスプレイ / パーツ

表示	機能	11 x LED
----	----	----------

SB0100



流量センサ用増幅器

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC


備考

梱包数 1 個

電気接続

端子: 16 x ~2.5 mm²

接続

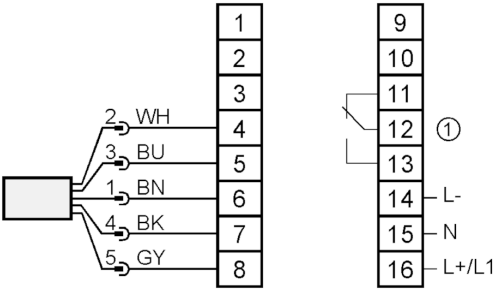

- 1: Relais 流量監視
芯線色 :
BN = 茶
BU = 青
BK = 黒
WH = 白
GY = 灰