


## 廃止品 - 参考資料

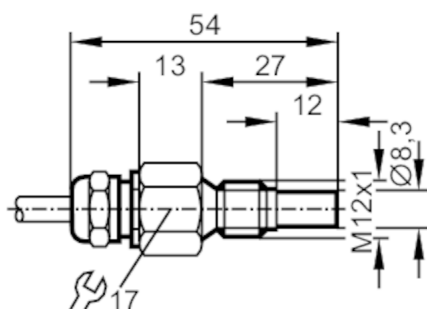

## 製品特性

|        |         |
|--------|---------|
| プロセス接続 | M12 x 1 |
|--------|---------|

## アプリケーション

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| アプリケーション     | ATEX防爆指令(Ex) zone 1 |
| 媒体温度 [°C]    | -25～80              |
| 最大許容圧力 [MPa] | 0.5                 |

## 液体

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| アプリケーション  | ATEX防爆指令(Ex) zone 1 |
| 媒体温度 [°C] | -25～80              |

## 電氣的仕様

|       |             |
|-------|-------------|
| 適合増幅器 | VS 0200 Exi |
|-------|-------------|

## 測定範囲 / 設定範囲

## 液体

|                  |      |
|------------------|------|
| 設定範囲 [cm/s]      | 0～60 |
| 高感度流速設定範囲 [cm/s] | 0～20 |

## 精度 / 誤差

|                   |   |
|-------------------|---|
| 最大許容温度変化率 [K/min] | 7 |
|-------------------|---|

## 応答時間

|          |      |
|----------|------|
| 応答時間 [s] | 2～20 |
|----------|------|

## 液体

|          |      |
|----------|------|
| 応答時間 [s] | 2～20 |
|----------|------|

## 使用環境条件

|      |       |
|------|-------|
| 保護構造 | IP 67 |
|------|-------|

## 機械的仕様

|           |         |
|-----------|---------|
| 外装        | ねじ切り形   |
| 外形寸法 [mm] | M12 x 1 |
| ねじ規格      | M12 x 1 |
| 材質        | PTFE    |
| 媒体接触部の材質  | PTFE    |
| プロセス接続    | M12 x 1 |

SF0703



アンプ分離型流量センサ  
SFM12AACE1


備考

梱包数 1 個

電気接続

ケーブル: 2 m, TPE-S, ケーブル長 最大: 100 m, 5 x 0.34 mm<sup>2</sup>

接続

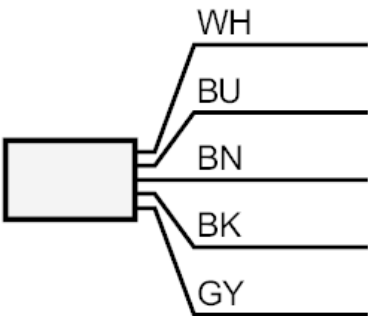

芯線色 :  
BN = 茶  
BU = 青  
BK = 黒  
WH = 白  
GY = 灰