




廃止品 - 参考資料

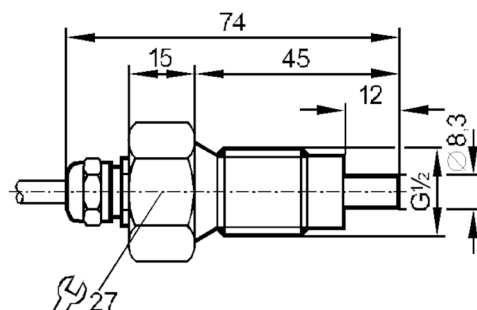

製品特性

プロセス接続 G 1/2 おすねじ

アプリケーション

アプリケーション ATEX防爆指令(Ex) zone 1

媒体温度 [°C] -25~80

最大許容圧力 [MPa] 0.5

液体

アプリケーション ATEX防爆指令(Ex) zone 1

媒体温度 [°C] -25~80

電氣的仕様

適合増幅器 VS 0200 Exi

測定範囲 / 設定範囲

液体

設定範囲 [cm/s] 0~60

高感度流速設定範囲 [cm/s] 0~20

精度 / 誤差

最大許容温度変化率 [K/min] 7

応答時間

応答時間 [s] 2~20

液体

応答時間 [s] 2~20

使用環境条件

保護構造 IP 67

機械的仕様

外装 ねじ切り形

材質 PTFE

媒体接触部の材質 PTFE

プロセス接続 G 1/2 おすねじ

備考

梱包数 1 個

SF0711




アンプ分離型流量センサ

SFR12AACE1

電気接続

ケーブル: 2 m, TPE-S, ケーブル長 最大: 100 m, 5 x 0.34 mm²

接続

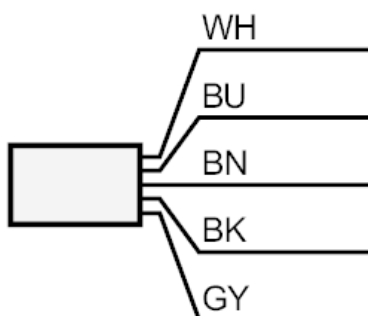

BN =	芯線色:
BU =	茶
BK =	青
WH =	黒
GY =	白
	灰