


## 廃止品 - 参考資料

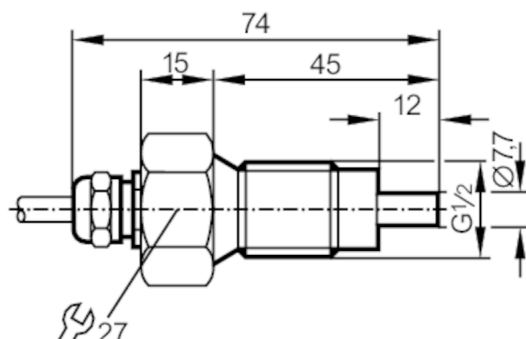

## 製品特性

|        |            |
|--------|------------|
| プロセス接続 | G 1/2 おすねじ |
|--------|------------|

## アプリケーション

|              |        |
|--------------|--------|
| アプリケーション     | 高温範囲   |
| 媒体           | 液体, 気体 |
| 最大許容圧力 [MPa] | 3      |

## 液体

|           |       |
|-----------|-------|
| アプリケーション  | 高温範囲  |
| 媒体温度 [°C] | 0~120 |

## 気体

|           |       |
|-----------|-------|
| 媒体温度 [°C] | 0~100 |
|-----------|-------|

## 電氣的仕様

|       |         |
|-------|---------|
| 適合増幅器 | VS 0200 |
|-------|---------|

## 測定範囲 / 設定範囲

## 液体

|                  |       |
|------------------|-------|
| 設定範囲 [cm/s]      | 3~300 |
| 高感度流速設定範囲 [cm/s] | 3~60  |

## 気体

|                  |          |
|------------------|----------|
| 設定範囲 [cm/s]      | 200~2000 |
| 高感度流速設定範囲 [cm/s] | 200~800  |

## 精度 / 誤差

|                   |    |
|-------------------|----|
| 最大許容温度変化率 [K/min] | 15 |
|-------------------|----|

## 応答時間

|          |      |
|----------|------|
| 応答時間 [s] | 1~10 |
|----------|------|

## 液体

|          |      |
|----------|------|
| 応答時間 [s] | 1~10 |
|----------|------|

## 気体

|          |      |
|----------|------|
| 応答時間 [s] | 1~10 |
|----------|------|

## 使用環境条件

|      |       |
|------|-------|
| 保護構造 | IP 67 |
|------|-------|



## アンプ分離型流量センサ

SFR12ZBB/25M

| 機械的仕様                                |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 外装                                   | ねじ切り形                   |
| 材質                                   | ステンレス 1.4571 (SUS316Ti) |
| 媒体接触部の材質                             | ステンレス 1.4571 (SUS316Ti) |
| プロセス接続                               | G 1/2 おすねじ              |
| アクセサリ                                |                         |
| 付属品                                  | パッキン: 2 x AMF 30        |
| 備考                                   |                         |
| 梱包数                                  | 1 個                     |
| 電気接続                                 |                         |
| ケーブル: 25 m, 5 x 0.34 mm <sup>2</sup> |                         |
| 接続                                   |                         |



|      |      |
|------|------|
|      | 芯線色: |
| BN = | 茶    |
| BU = | 青    |
| BK = | 黒    |
| WH = | 白    |
| GY = | 灰    |