




廃止品 - 参考資料

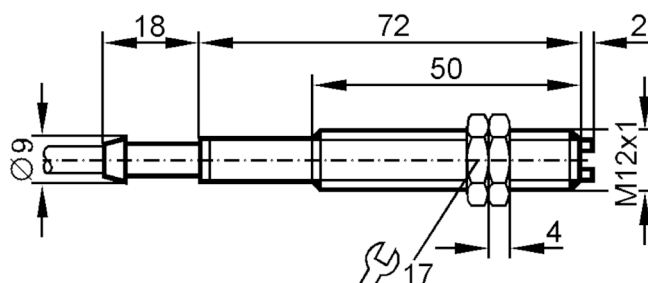

製品特性

プロセス接続 M12 x 1

アプリケーション

最大許容圧力 [MPa] 0.5

電氣的仕様

スイッチングアンプ接続 有

増幅器 アンプ SC0001 に接続

起動遅延時間 [s] 60

測定範囲 / 設定範囲

気体

設定範囲 [cm/s] 10~2000

高感度流速設定範囲 [cm/s] 10~250

精度 / 誤差

最大許容温度変化率 [K/min] 15

応答時間

応答時間 [s] < 5

気体

応答時間 [s] < 5

使用環境条件

保護構造 IP 67

機械的仕様

外形寸法 [mm] M12 x 1

ねじ規格 M12 x 1

SL0002



エアフローセンサ
LTM1202B1A

材質	真鍮 ニッケルメッキ
媒体接触部の材質	検出面: PBT
プロセス接続	M12 x 1

アクセサリ

付属品	ロックナット: 2
-----	-----------


備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, 3 x 0.34 mm²

接続

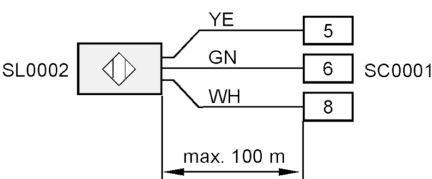

YE = 芯線色 : 黄色
GN = 緑
WH = 白