




廃止品 - 参考資料



アプリケーション		
アプリケーション		流量監視
電氣的仕様		
入力電源電圧範囲	[%]	-10~10
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 110
消費電力	[VA]	2
起動遅延時間	[s]	< 30
出力		
スイッチング機能: 流量監視		リレー出力 (流れ有時ON)
ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定		ポテンショメータ
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0~60
保護構造		IP 40
保護構造 端子		IP 20
試験 / 認証		
認定		PTB Ex-93.C.2006
安全等級		
型式		本質安全防爆型
電圧	[V]	12,6
電流	[mA]	186
電力	[mW]	586
型式 [Ex ia] IIC		[EEx ib] IIC
外部インダクタンス [Ex ia] IIC		0.5 mH
外部キャパシタンス [Ex ia] IIC		1200 nF

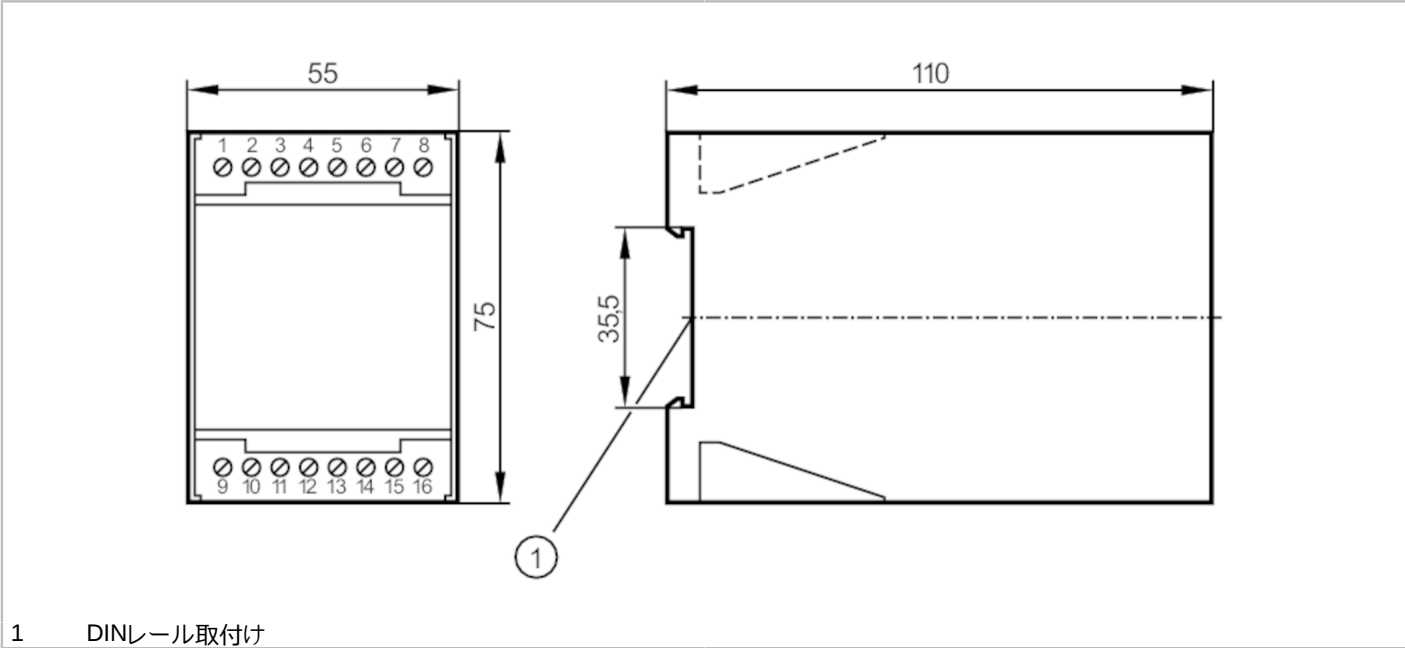


流量センサ用増幅器
VS0100/110VAC/EX

機械的仕様		
外装	DINレール固定式	
外形寸法	[mm]	75 x 55 x 110
材質	樹脂外装	
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	LED, 赤
電気接続		
ACリレー回路	... 250 AV,...6 A cos j > 0,7	
DCリレー回路	...60 DC,...0,6 A, L/R < 200 ms /...24 DC, ...4 A, L/R < 200 ms	
備考		
梱包数	1 個	

電気接続

端子: 16 x ~2.5 mm²

接続

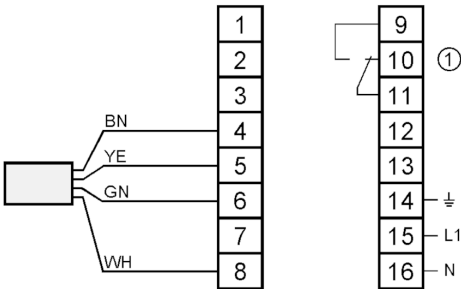

1: Relais 流量監視
芯線色:
BN = 茶
WH = 白
YE = 黄色
GN = 緑