


SN0100



流量センサ用増幅器
VS0200/230VAC

廃止品 - 参考資料

代替品: SN0150
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

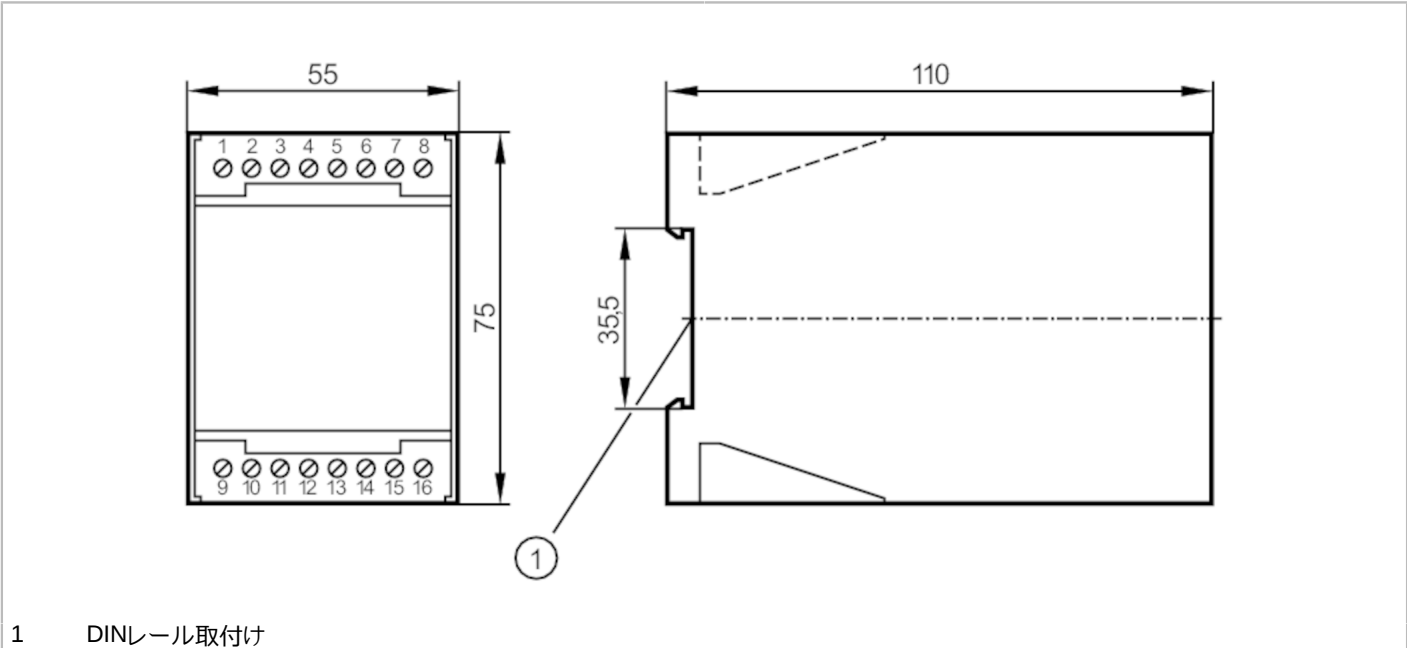

アプリケーション		
アプリケーション		流量監視
電氣的仕様		
入力電源電圧範囲	[%]	-10~10
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 230
消費電力	[VA]	3
起動遅延時間	[s]	30
チャンネル数		1
出力		
電気仕様		リレー
リレー出力開閉電流		4 A, AC 250 V
スイッチング機能: 流量監視		リレー出力 (流れ有時ON)
ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定		ポテンショメータ
媒体選択 液体/気体		スライドスイッチ切替
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0~60
保護構造		IP 40
保護構造 端子		IP 20
機械的仕様		
外装		DINレール固定式

SN0100




流量センサ用増幅器
VS0200/230VAC

外形寸法	[mm]	75 x 55 x 110
材質		樹脂外装
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	11 x LED
備考		
梱包数		1 個

電気接続

端子: 16 x ~2.5 mm²

接続

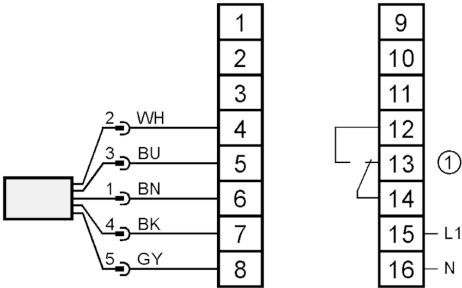

1: Relais 流量監視
芯線色：
BN = 茶
BU = 青
BK = 黒
WH = 白
GY = 灰