


SR0126



流量センサ用増幅器  
VS0200/ 24VDC

廃止品 - 参考資料

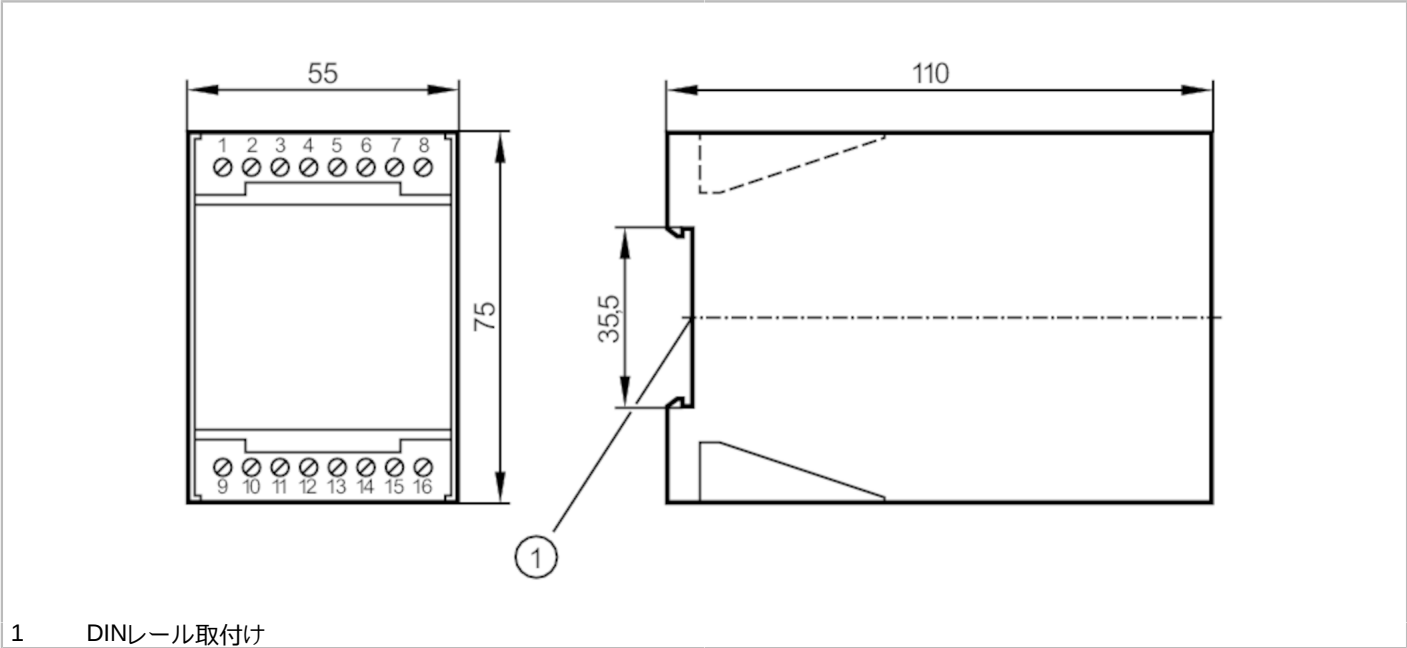

| アプリケーション         |      |                |
|------------------|------|----------------|
| アプリケーション         |      | 流量監視 断線監視      |
| 電氣的仕様            |      |                |
| 入力電源電圧範囲         | [%]  | -20～20         |
| 使用電源電圧範囲         | [V]  | DC 24          |
| 消費電流             | [mA] | 70             |
| 起動遅延時間           | [s]  | 30             |
| チャンネル数           |      | 1              |
| 出力               |      |                |
| 電気仕様             |      | リレー            |
| リレー出力開閉電流        |      | 4 A, AC 250 V  |
| スイッチング機能: 流量監視   |      | リレー出力 (流れ有時ON) |
| 断線監視             |      | 断線時リレーOFF      |
| 応答時間             |      |                |
| 応答時間             | [s]  | < 10           |
| ソフトウェア / プログラミング |      |                |
| スイッチポイントの設定      |      | ポテンショメータ       |
| 媒体選択 液体/気体       |      | スライドスイッチ切替     |
| 使用環境条件           |      |                |
| 使用周囲温度           | [°C] | -25～70         |
| 保護構造             |      | IP 40          |
| 保護構造 端子          |      | IP 20          |

# SR0126



流量センサ用増幅器  
VS0200/ 24VDC


| 機械的仕様 |      |               |
|-------|------|---------------|
| 外装    |      | DINレール固定式     |
| 外形寸法  | [mm] | 75 x 55 x 110 |
| 材質    |      | 樹脂外装          |

| ディスプレイ / パーツ |          |          |
|--------------|----------|----------|
| 表示           | 機能       | 11 x LED |
|              | スイッチング状態 | LED, 赤   |

| 備考  |     |
|-----|-----|
| 梱包数 | 1 個 |

| 電気接続                          |  |
|-------------------------------|--|
| 端子: 16 x ~2.5 mm <sup>2</sup> |  |

| 接続 |  |
|----|--|
|----|--|

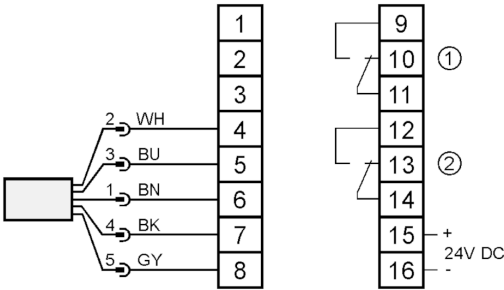

- 1: Relais 断線監視  
2: Relais 流量監視  
芯線色:  
BN = 茶  
BU = 青  
BK = 黒  
WH = 白  
GY = 灰