


廢止品 - 參考資料

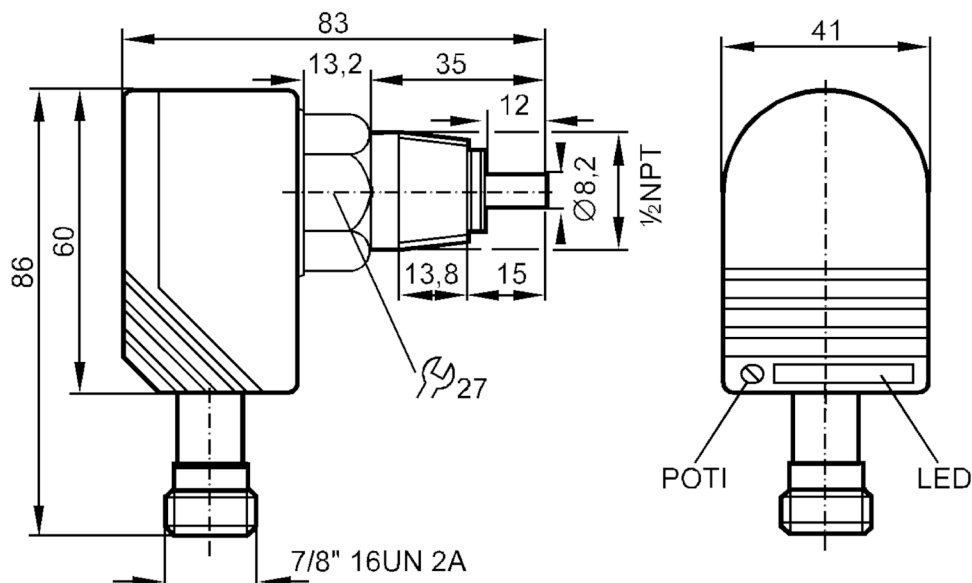

製品特性

入力数 / 出力数	デジタル出力: 1
プロセス接続	1/2" NPT

アプリケーション

アプリケーション	高圧範囲
媒体	液体
媒体温度 [°C]	-25～80
最大許容圧力 [MPa]	30

電気の仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC 70~140
消費電流	[mA]	< 40
起動遅延時間	[s]	< 20

入力 / 出力

入力数 / 出力数 デジタル出力: 1

出力

最大出力数	1
出力信号	スイッチング信号
電気仕様	リレー
デジタル出力	1
出力機能	ノーマルオープン
短絡保護	—

ST0543




流量センサ

SCN12ADBAKOW/LS

測定範囲 / 設定範囲		
設定範囲	[cm/s]	3～300
高感度流速設定範囲	[cm/s]	3～60
精度 / 誤差		
最大許容温度変化率	[K/min]	15
応答時間		
応答時間	[s]	1～10
ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定		ポテンショメータ
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～80
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		PBT GF20
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
プロセス接続		1/2" NPT
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	11 x LED
備考		
梱包数		1 個
電気接続		

コネクタ式: 1 x 7/8", コーディング: A

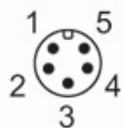

接続

