


廃止品 - 参考資料

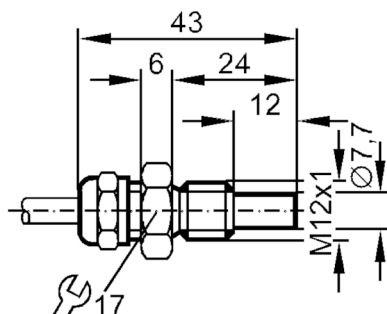

製品特性

プロセス接続	M12 x 1
--------	---------

アプリケーション

アプリケーション	ATEX防爆指令(Ex) zone 1
----------	---------------------

媒体温度	[°C]	-25~80
------	------	--------

最大許容圧力	[MPa]	3
--------	-------	---

液体

アプリケーション	ATEX防爆指令(Ex) zone 1
----------	---------------------

媒体温度	[°C]	-25~80
------	------	--------

気体

媒体温度	[°C]	-25~80
------	------	--------

電氣的仕様

適合増幅器	VS 0100 Ex
-------	------------

測定範囲 / 設定範囲

液体

設定範囲	[cm/s]	3~300
------	--------	-------

高感度流速設定範囲	[cm/s]	3~60
-----------	--------	------

気体

設定範囲	[cm/s]	5~1500
------	--------	--------

精度 / 誤差

最大許容温度変化率	[K/min]	15
-----------	---------	----

応答時間

応答時間	[s]	1~10
------	-----	------

液体

応答時間	[s]	1~10
------	-----	------

気体

応答時間	[s]	1~10
------	-----	------

使用環境条件

保護構造	IP 67
------	-------

機械的仕様

外装	ねじ切り形
----	-------

ST1211



アンプ分離型流量センサ

STM12ABBE1 6m


外形寸法	[mm]	M12 x 1 / L = 43
ねじ規格		M12 x 1
材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
プロセス接続		M12 x 1

備考		
梱包数		1 個

電気接続

ケーブル: 6 m, 4 x 0.25 mm²

接続

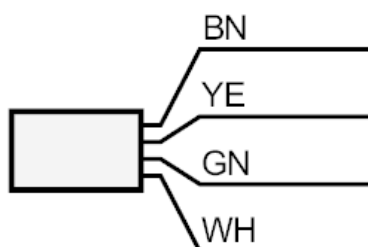

BN =	芯線色:
GN =	茶
WH =	緑
YE =	白
	黄色