


ST3651

流量センサ

SCR12ABAASI /US-100



廃止品 - 参考資料

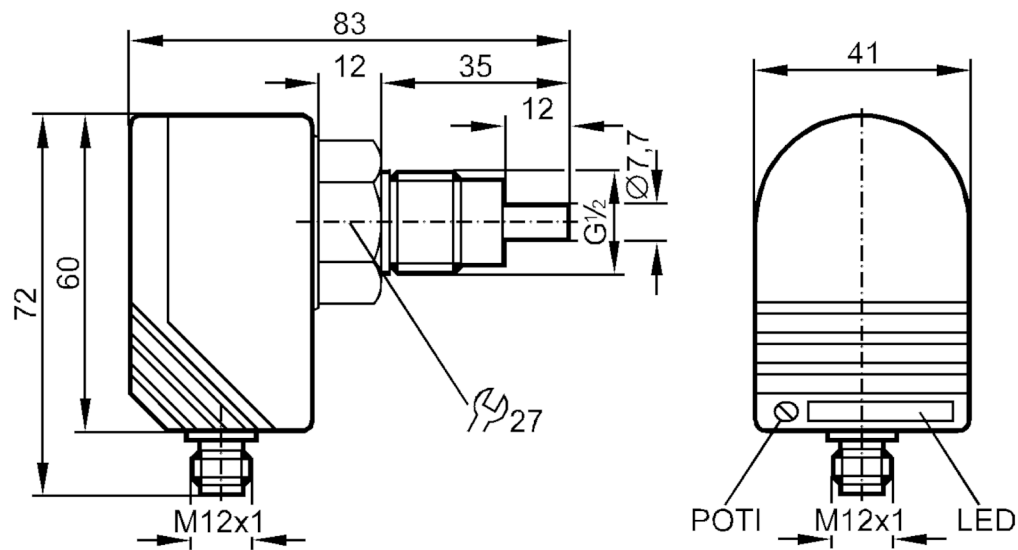

製品特性		
プロセス接続		G 1/2 おすねじ
アプリケーション		
媒体		液体
最大許容圧力	[MPa]	3
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	< 45
保護クラス		II
逆接続保護		有
起動遅延時間	[s]	< 20
出力		
電氣仕様		AS-i
過負荷保護回路		有
測定範囲 / 設定範囲		
設定範囲	[cm/s]	3～300
高感度流速設定範囲	[cm/s]	3～60
精度 / 誤差		
最大許容温度変化率	[K/min]	15
応答時間		
応答時間	[s]	1～10



流量センサ

SCR12ABAASI /US-100

ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定		ポテンショメータ
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～80
保護構造		IP 67
AS-i仕様		
I/O コンフィグレーション	[hex]	1
ID コード	[hex]	1
機械的仕様		
材質		PBT GF20
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
プロセス接続		G 1/2 おすねじ
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	11 x LED
アクセサリ		
付属品		パッキン: 2 x AMF 30 調整ドライバー
備考		
梱包数		1 個
電気接続		

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A



接続

