

ST3654

流量センサ


SCN12ADBAKOW/LS



廃止品 - 参考資料

代替品: SI5006 + E40107

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

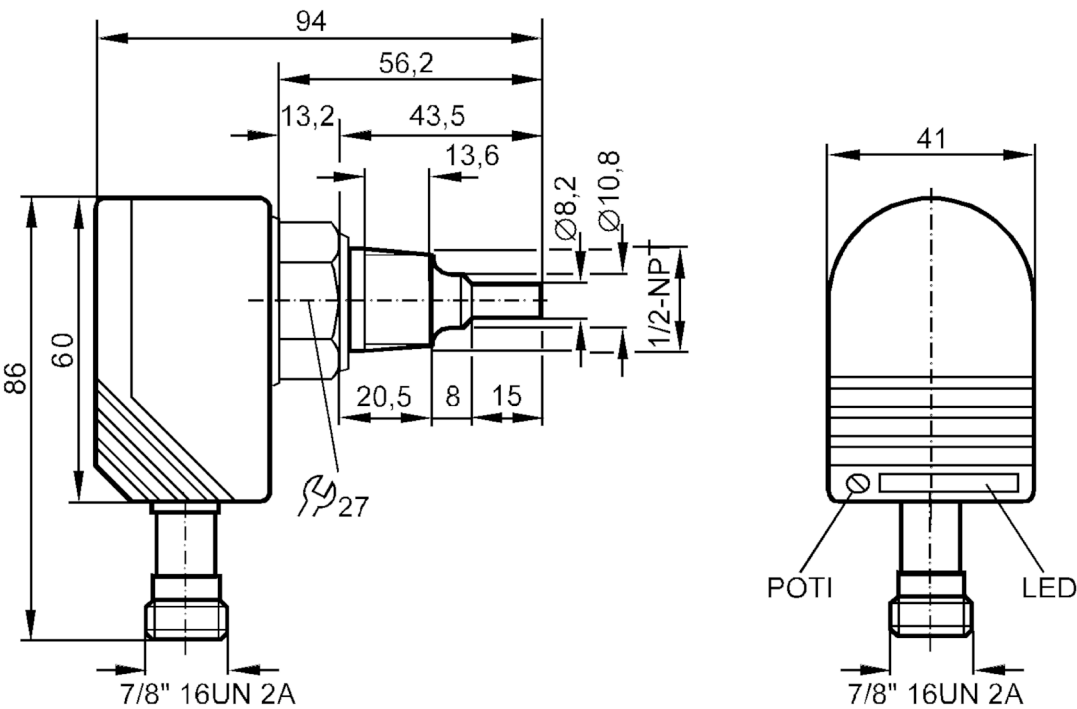

製品特性		
入力数 / 出力数		デジタル出力: 1
プロセス接続		1/2" NPT
アプリケーション		
アプリケーション		高圧範囲
媒体		液体
媒体温度	[°C]	-25~60
最大許容圧力	[MPa]	30
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC 70~140
消費電流	[mA]	< 40
起動遅延時間	[s]	< 20
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル出力: 1

ST3654




流量センサ

SCN12ADBAKOW/LS

出力		
最大出力数		1
出力信号		スイッチング信号
電気仕様		リレー
デジタル出力		1
出力機能		ノーマルオープン
短絡保護		—
測定範囲 / 設定範囲		
設定範囲	[cm/s]	3~300
高感度流速設定範囲	[cm/s]	3~60
精度 / 誤差		
最大許容温度変化率	[K/min]	300
応答時間		
応答時間	[s]	1~10
ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定		ポテンシオメータ
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20~60
保護構造		IP 67
機械的仕様		
材質		PBT GF20
媒体接触部の材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
プロセス接続		1/2" NPT
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	11 x LED
備考		
梱包数		1 個
電気接続		

コネクタ式: 1 x 7/8", コーディング: A

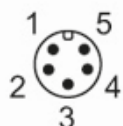

接続

