


SZ0024



流量センサ用増幅器
VS0100/ 24VDC

廃止品 - 参考資料

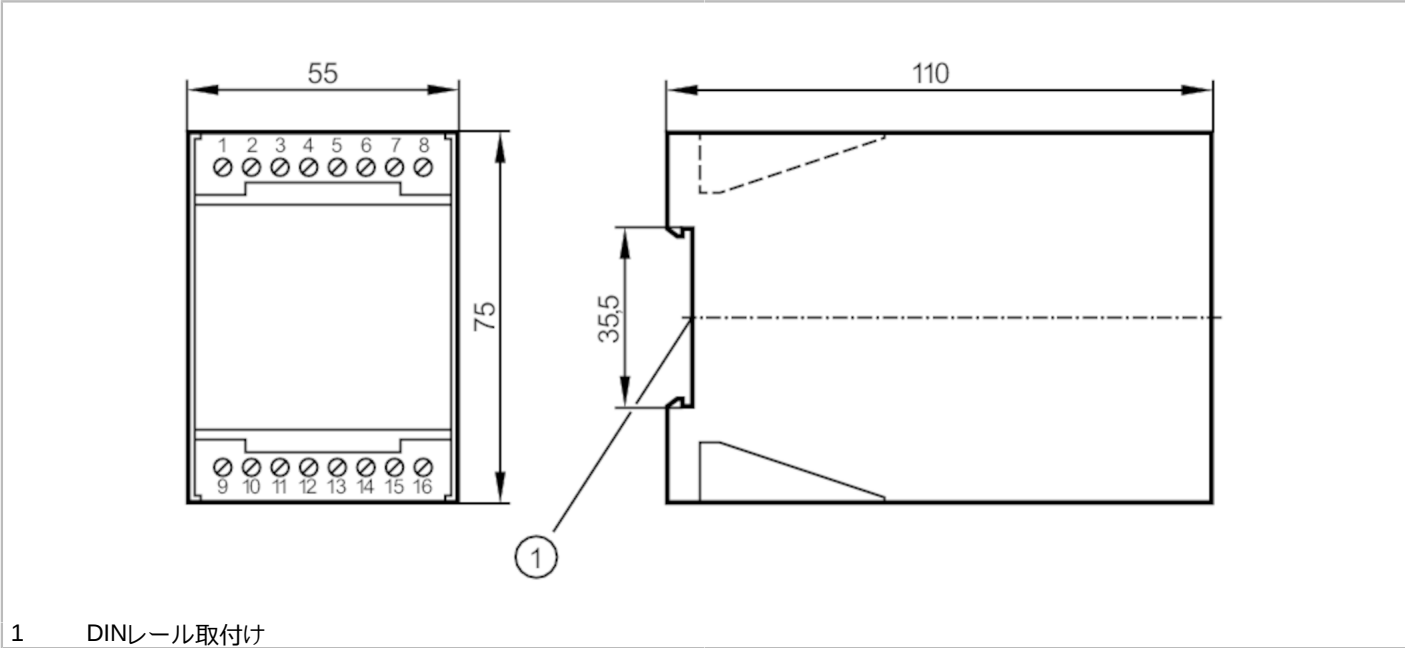

アプリケーション		
アプリケーション		流量監視
電氣的仕様		
入力電源電圧範囲	[%]	-10～10
使用電源電圧範囲	[V]	DC 24
消費電流	[mA]	40, (24 V)
チャンネル数		1
出力		
電氣仕様		リレー
スイッチング機能: 流量監視		リレー出力 (流れ有時ON)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～60
保護構造		IP 40
保護構造 端子		IP 20
機械的仕様		
外装		DINレール固定式
外形寸法	[mm]	75 x 55 x 110
材質		樹脂外装
備考		
梱包数		1 個

SZ0024




流量センサ用増幅器

VS0100/ 24VDC

電気接続

端子: 16 x ~2.5 mm²

接続

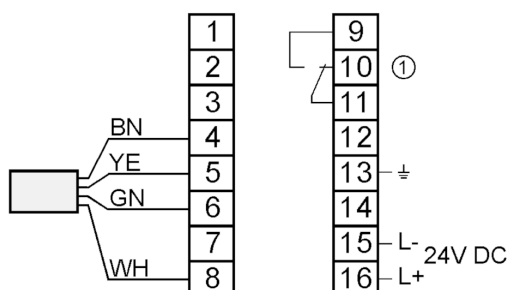

1: Relais 流量監視

芯線色:

BN = 茶
YE = 黄色
GN = 緑
WH = 白