


UC0199



LB電線アダプタ

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"

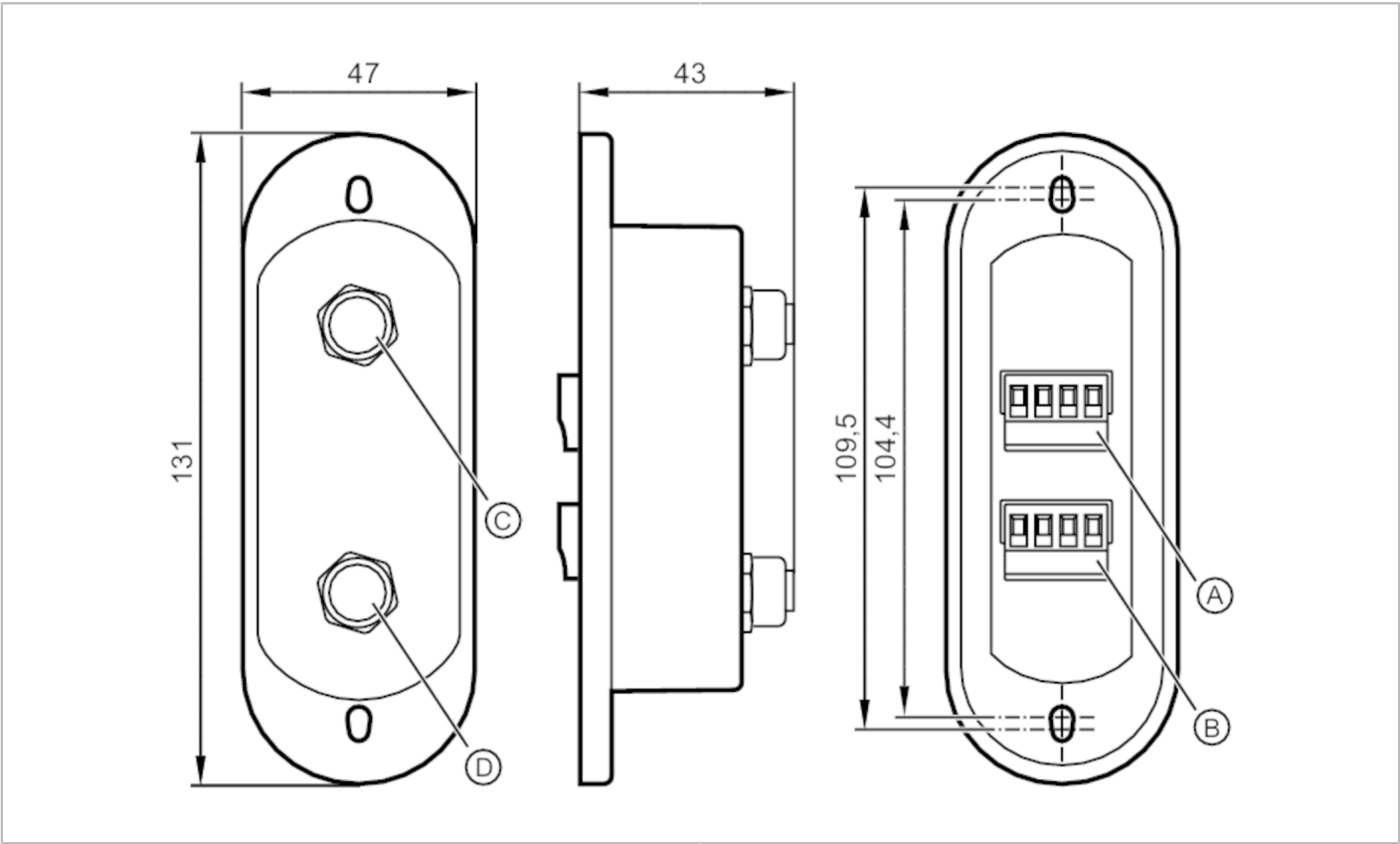

アプリケーション

特長	金メッキ接点
----	--------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[M]	AC/DC < 300
最大開閉電流容量 (各ポート毎)	[A]	4
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40~70
--------	------	--------

機械的仕様

重量	[g]	272.155
材質	外装: PBT GF20, シーリング(パッキン): NBR	
スプリットボックスポート点数		2

備考

梱包数	1 個
-----	-----




LB電線アダプタ

CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 2 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ

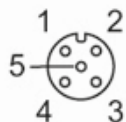

接続

