


UT0011



温度センサ用保護管
THERMOWELL, 10MMx300MM, 1/2NPT

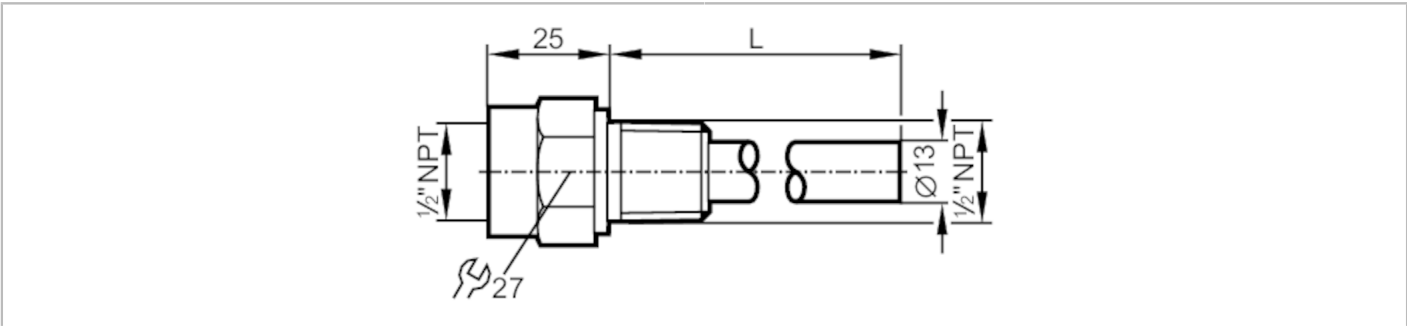

アプリケーション		
仕様		温度センサ用 EL = 300 mm
最大許容圧力	[MPa]	1.6
測定範囲 / 設定範囲		
プローブ長 L	[mm]	272
機械的仕様		
重量	[g]	181.44
材質		ステンレス1.4401(SUS316)
センサ接続		1/2" NPT Ø 10 mm
プロセス接続		1/2" NPT
備考		
梱包数		1 個