




## ワイヤレス振動センサ

VIBRATION SENSOR WIRELESS

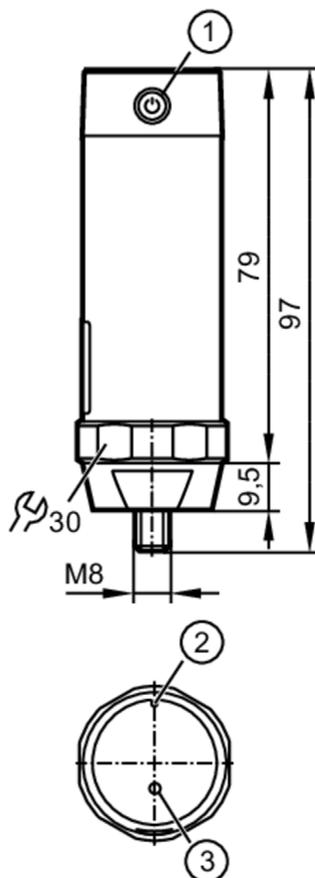

- 1 主電源
- 2 向きの印
- 3 LED (出力状態)



製品特性		
測定範囲	[g]	-16~16
測定範囲	[mm/s]	0~25
周波数範囲	[Hz]	10~1000
アプリケーション		
アプリケーション	振動センサ: ISO 10816規格	
無線認証	USA, カナダ, EU/RED, オーストラリア, ブラジル	
無線認証について	無線機器指令(RED) 2014/53/EUの適用国リストは「ドキュメントとダウンロード」よりご確認ください。	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 3.6, (塩化チオニルリチウムバッテリー, バッテリ寿命: > 4年 バッテリは交換できません。)
保護クラス	III	
センサタイプ	微小電気機械システム(MEMS)	
測定範囲 / 設定範囲		
測定範囲	[g]	-16~16
測定範囲	[mm/s]	0~25
周波数範囲	[Hz]	10~1000

# VWV002



## ワイヤレス振動センサ

VIBRATION SENSOR WIRELESS

測定軸の数		3
<b>温度測定</b>		
測定範囲	[°C]	-30~80
分解能	[°C]	0.1
<b>精度 / 誤差</b>		
精度		≤ 10 %
誤差 リニアリティ		≤ 10 %
<b>ソフトウェア / プログラミング</b>		
メニュー設定		MQTT
<b>インターフェース</b>		
周波数帯		2,4 GHz ISM
検出距離		< 25 m
安全規格		AES-128
プロトコル		所有
<b>使用環境条件</b>		
使用周囲温度	[°C]	-30~80
使用周囲温度に関する注意		-20...55 °C 電池最長寿命の推奨使用温度
保存温度	[°C]	-30~80
保護構造		IP 68
<b>試験 / 認証</b>		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 301489-1	
	DIN EN 301489-17	
<b>機械的仕様</b>		
重量	[g]	169.3
取り付け方法		セットビス, (M8)
材質		外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), ポリエチレン
締付トルク	[Nm]	8
<b>アクセサリ</b>		
付属品		取付アダプタ
<b>備考</b>		
梱包数		1 個