


ZB0929



ワイヤレス振動センサ用ゲートウェイ

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20

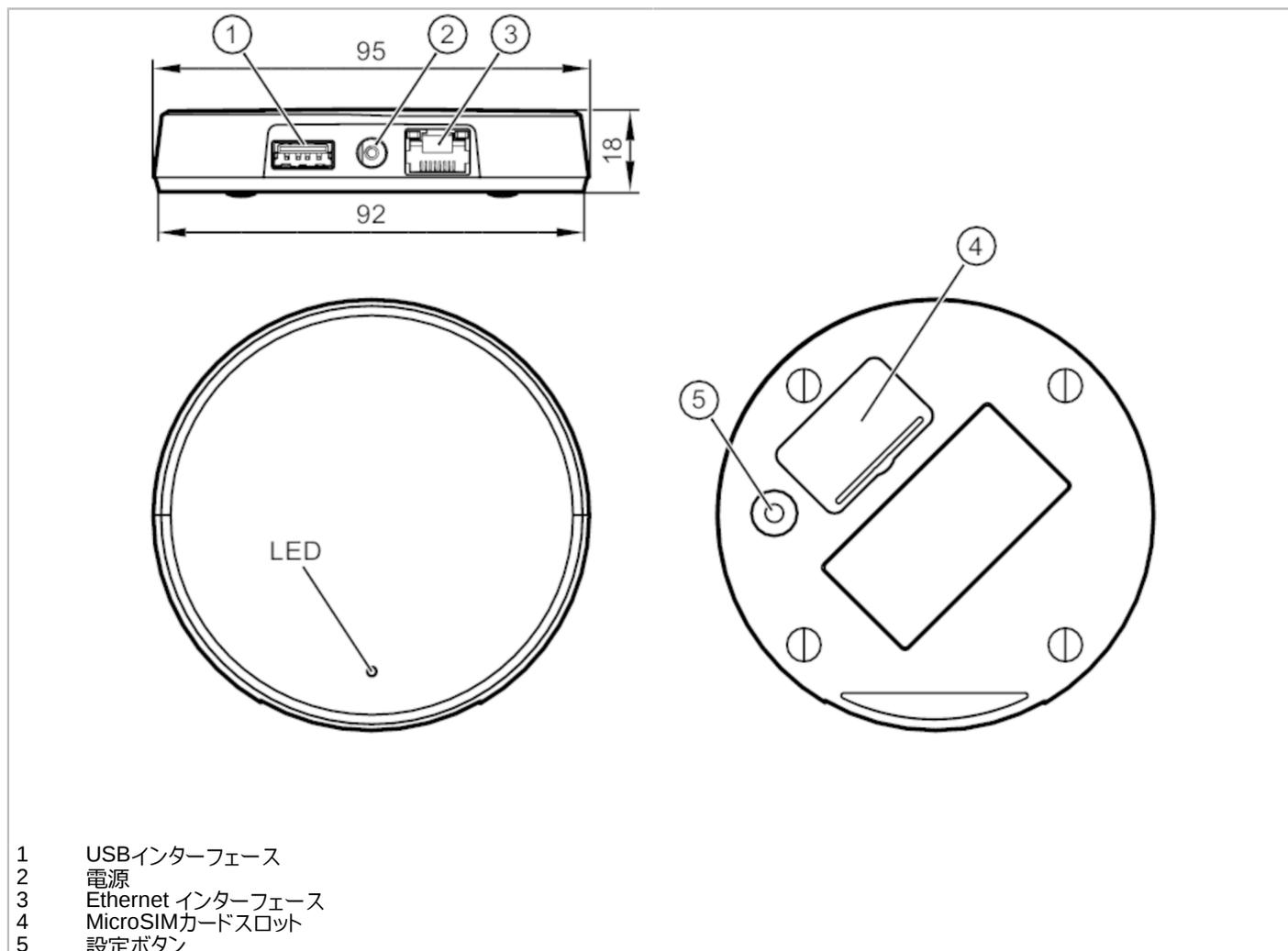

- 1 USBインターフェース
- 2 電源
- 3 Ethernet インターフェース
- 4 MicroSIMカードスロット
- 5 設定ボタン



アプリケーション

無線認証	USA, カナダ, EU/RED, オーストラリア, ブラジル
無線認証について	無線機器指令(RED) 2014/53/EUの適用国リストは「ドキュメントとダウンロード」よりご確認ください。

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 3.6, (塩化チオニールリチウム電池 塩化チオニールリチウム電池, バッテリ寿命 > 4年, (使用環境および設定により異なる), バッテリは交換できません。)
消費電流	[mA]	< 200
保護クラス		III

ソフトウェア / プログラミング

メニュー設定	MQTT, ifm IoTcore
--------	-------------------

インターフェース

通信インターフェース	WLAN, 無線通信, Ethernet
------------	----------------------

Ethernet

コネクタのタイプ	RJ45
プロトコル	TCP/IP

ZB0929



ワイヤレス振動センサ用ゲートウェイ

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20

使用タイプ	データ転送	
ISM		
周波数帯	2,4 GHz	
安全規格	AES-128	
プロトコル	所有	
使用タイプ	センサ接続	
備考	最大センサ接続数: 30	
無線通信		
通信規格	2Gクアドバンド GSM, LTE Cat-M1, NarrowBand-IoT	
使用タイプ	データ転送	
USB		
コネクタのタイプ	USB A	
使用タイプ	ファームウェア更新	
WLAN		
周波数帯	2,4 GHz	
安全規格	WPA2	
使用タイプ	データ転送	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0~50
保存温度	[°C]	-40~85
保護構造	IP 20	
試験 / 認証		
EMC	DIN EN 301489-1	
	DIN EN 301489-17	
	DIN EN 301489-52	
機械的仕様		
重量	[g]	423
外形寸法	[mm]	Ø 95
材質	PA, ABS樹脂	
ディスプレイ / パーツ		
表示	ステータス	1 x LED
アクセサリ		
付属品	取付け用アクセサリ, 壁面に取付け 電源	
備考		
備考	SIMカードなし	
梱包数	1 個	