


# ZB0029



## AS-Interface motor starter for three-phase motors

PowerSwitch 0,5A 0,12KW

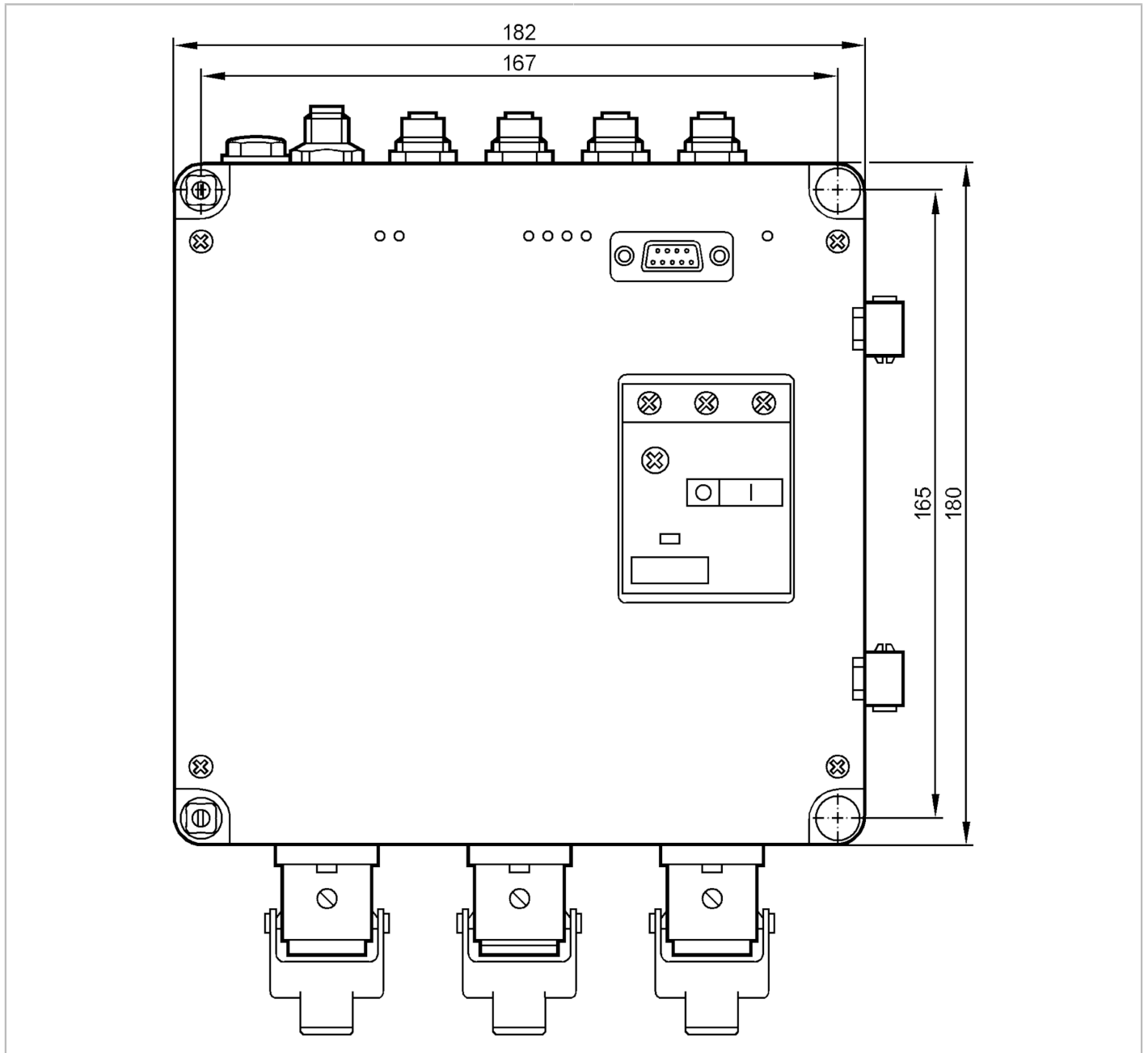

### 電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5~31.6
消費電流	[mA]	< 250
最大開閉電流容量 (トータル)、 最大負荷電流 (合計)	[A]	0.3
内部電圧監視機能付、ウォッチ ドグ機能		有

### 入力 / 出力

Number of inputs and outputs	デジタル入力数、デジタル入力: 4, デジタル出力数、デジタル出力: 4
------------------------------	--------------------------------------



## AS-Interface motor starter for three-phase motors

PowerSwitch 0,5A 0,12KW

入力		
デジタル入力数、デジタル入力		4
入力回路、デジタル入力回路		PNP
センサー電源		AS-i
電源 [V]		20~30
最大供給電流 (合計) [mA]		140
入力電流 High [mA]		6~10
入力電流 Low [mA]		0~2
スイッチングレベル High=1 [V]		10
短絡保護		有
出力		
電気仕様		AS-i
デジタル出力数、デジタル出力		4
電圧範囲 (DC) [V]		18~30, (PELV電源)
電圧範囲 (AC) [V]		110~400
出力開閉電流 [mA]		150, (external outputs: 短絡保護, reversing contactor: 短絡保護無し)
AS-i 回路との絶縁		有
使用環境条件		
使用周囲温度 [°C]		0~60
保護構造		IP 54
試験 / 認証		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i classification		
AS-i バージョン		2.0
A/Bアドレスモード可能		-
AS-i プロファイル		S-7.0
I/O コンフィグレーション [hex]		7
ID コード [hex]		0
機械的仕様		
重量、重さ [g]		1835
取り付け方法		背面取付け
寸法図 [mm]		180 x 182 x 90
材質		PC グラスファイバー強化, 難燃材, 紫外線保護
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 黄色
	操作、稼働、作用	LED, 緑
	エラー	LED, 赤



## AS-Interface motor starter for three-phase motors

PowerSwitch 0,5A 0,12KW

備考	
備考	The PowerSwitch motor starter uses two outputs to trigger the reversing contactors (motor right/left/off).
	Two further outputs can be connected at will.
	The messages "motor protection activated" and "hand-held operating panel connected" are indicated via the input data bits.
	Sensors can be connected to two additional inputs.
梱包数	1 個

電気接続	
	400V接続/モーターソケット
L1	接続番号 1
L2	接続番号 2
L3	接続番号 3
PE	PE専用 電源コネクタ
1	AS-i +
2	24V DC -
3	AS-i -
4	24V DC +
	出力用ソケット 2 x M12
1	I+
2/4	入力 bridged
3	I-
	出力用ソケット 2 x M12
1	n.c.
2	n.c.
3	24V DC -
4	スイッチング出力 24V DC +